

Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шайбы, обычная или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Сталь без покрытия или оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Шайбы DIN 433 представляют собой плоские шайбы, изготовленные в соответствии со стандартом DIN 433. Шайбы используются для распределения нагрузки на большую площадь и предотвращения погружения головки болта или гайки в материал.

Чертежи

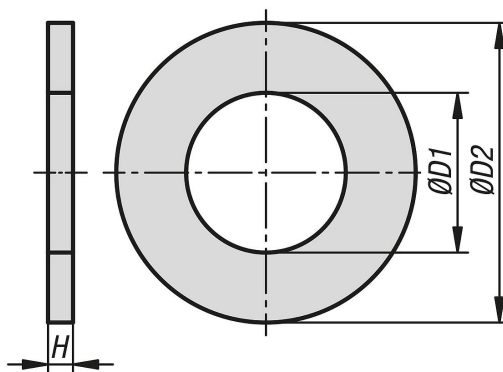

Обзор изделий

Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	H	для болтов
K2099.030	Сталь	зачищенный	3,2	6	0,5	M3
K2099.040	Сталь	зачищенный	4,3	8	0,5	M4
K2099.050	Сталь	зачищенный	5,3	9	1	M5
K2099.060	Сталь	зачищенный	6,4	11	1,6	M6
K2099.080	Сталь	зачищенный	8,4	15	1,6	M8
K2099.100	Сталь	зачищенный	10,5	18	1,6	M10
K2099.120	Сталь	зачищенный	13	20	2	M12
K2099.140	Сталь	зачищенный	15	24	2,5	M14
K2099.160	Сталь	зачищенный	17	28	2,5	M16
K2099.180	Сталь	зачищенный	19	30	3	M18
K2099.200	Сталь	зачищенный	21	34	3	M20
K2099.031	Сталь	оцинкованная	3,2	6	0,5	M3
K2099.041	Сталь	оцинкованная	4,3	8	0,5	M4
K2099.051	Сталь	оцинкованная	5,3	9	1	M5
K2099.061	Сталь	оцинкованная	6,4	11	1,6	M6
K2099.081	Сталь	оцинкованная	8,4	15	1,6	M8
K2099.101	Сталь	оцинкованная	10,5	18	1,6	M10
K2099.121	Сталь	оцинкованная	13	20	2	M12
K2099.141	Сталь	оцинкованная	15	24	2,5	M14
K2099.161	Сталь	оцинкованная	17	28	2,5	M16
K2099.181	Сталь	оцинкованная	19	30	3	M18

Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	H	для болтов
K2099.201	Сталь	оцинкованная	21	34	3	M20
K2099.1030	нержавеющая сталь A2	зачищенный	3,2	6	0,5	M3
K2099.1040	нержавеющая сталь A2	зачищенный	4,3	8	0,5	M4
K2099.1050	нержавеющая сталь A2	зачищенный	5,3	9	1	M5
K2099.1060	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6,4	11	1,6	M6
K2099.1080	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8,4	15	1,6	M8
K2099.1100	нержавеющая сталь A2	зачищенный	10,5	18	1,6	M10
K2099.1120	нержавеющая сталь A2	зачищенный	13	20	2	M12
K2099.1140	нержавеющая сталь A2	зачищенный	15	24	2,5	M14
K2099.1160	нержавеющая сталь A2	зачищенный	17	28	2,5	M16
K2099.6030	нержавеющая сталь A4	зачищенный	3,2	6	0,5	M3
K2099.6040	нержавеющая сталь A4	зачищенный	4,3	8	0,5	M4
K2099.6050	нержавеющая сталь A4	зачищенный	5,3	9	1	M5
K2099.6060	нержавеющая сталь A4	зачищенный	6,4	11	1,6	M6
K2099.6080	нержавеющая сталь A4	зачищенный	8,4	15	1,6	M8
K2099.6100	нержавеющая сталь A4	зачищенный	10,5	18	1,6	M10
K2099.6120	нержавеющая сталь A4	зачищенный	13	20	2	M12
K2099.6160	нержавеющая сталь A4	зачищенный	17	28	2,5	M16
K2099.6180	нержавеющая сталь A4	зачищенный	19	30	3	M18
K2099.6200	нержавеющая сталь A4	зачищенный	21	34	3	M20