

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Стальные крюки с резьбой типов 11E и 4E специально разработаны для машиностроения и представляют собой надежное решение для широкого спектра крепежных задач. Изготовленные из высококачественной стали, они гарантируют прочность конструкции и высокую допустимую нагрузку. Выполненная с высокой точностью резьба облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Универсальные крюки идеально подходят для крепления компонентов машин, инструментов и другого оборудования. Наши крюки с резьбой отличаются длительным сроком службы и являются надежным выбором для требовательных задач машиностроения.

Чертежи

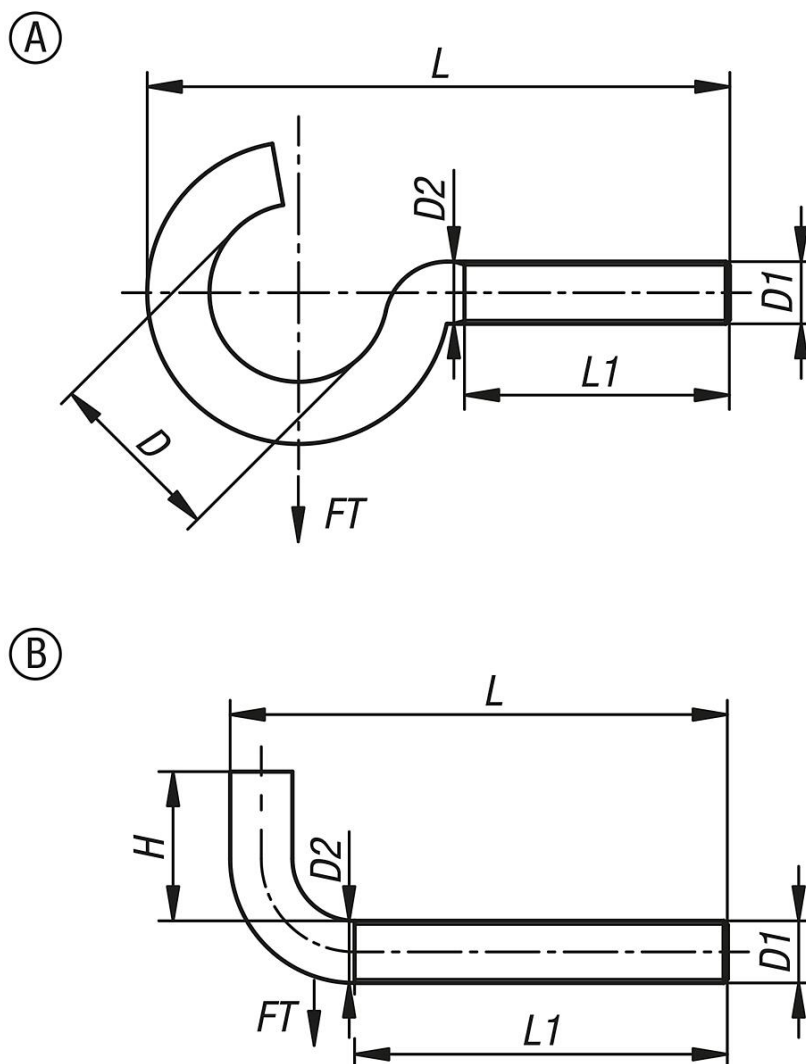

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Обзор изделий

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Номер заказа	Форма	Тип формы	Исполнение 1	D	D1	D2	H	L	L1	макс. допустимая нагрузка кг
K2185.00440	A	изогнутый	Тип 11E	12	M4	3,5	-	40	20	9
K2185.00450	A	изогнутый	Тип 11E	16	M4	3,5	-	50	25	9
K2185.00550	A	изогнутый	Тип 11E	16	M5	4,4	-	50	23	12,5
K2185.00560	A	изогнутый	Тип 11E	16	M5	4,4	-	60	30	12,5
K2185.00650	A	изогнутый	Тип 11E	18	M6	5,2	-	50	20	25
K2185.00660	A	изогнутый	Тип 11E	18	M6	5,2	-	60	30	25
K2185.00870	A	изогнутый	Тип 11E	22	M8	7	-	70	32	40
K2185.00880	A	изогнутый	Тип 11E	22	M8	7	-	80	42	40
K2185.10440	B	прямой	Тип 4E	-	M4	3,5	10	40	25	12,5
K2185.10550	B	прямой	Тип 4E	-	M5	4,4	12	50	35	20
K2185.10660	B	прямой	Тип 4E	-	M6	5,2	14	60	45	35
K2185.10860	B	прямой	Тип 4E	-	M8	7	18	60	45	50