

Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

никелированные, с закалкой.

Указание:


Крепежные винты М3 или М4 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа для плит толщиной от 10 мм.

Указание на чертеже:

1) Плита

Чертежи

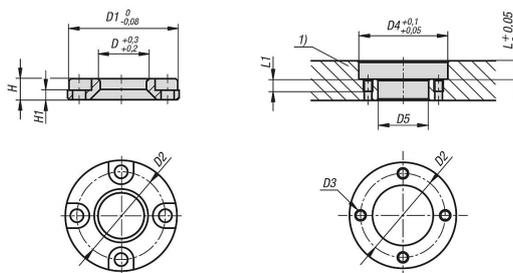

Обзор изделий

Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев

Номер заказа	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	Толщина пластины
K2259.2912	12	29	23	M3	29	16,5	5,5	2,5	6	4	≥10
K2259.3716	16	37	29	M4	37	22	7,5	3,5	8	5	≥13