


Техническое указание для поворотных ригелей натяжения K2260 и крепежной плиты K1560



1. Применение:

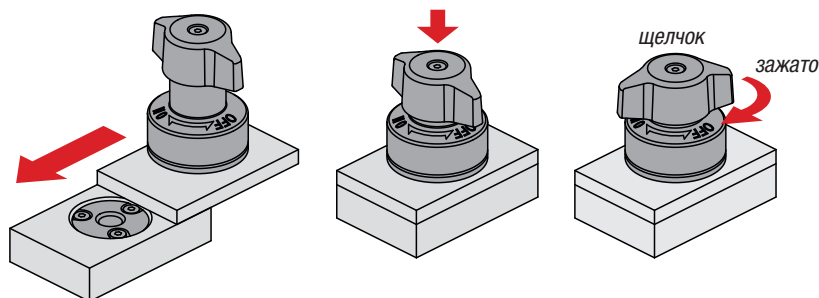

Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».

Наденьте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно смонтированную крепежную плиту.


Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ВКЛ.».

При полной фиксации раздастся щелчок.

2. Функция:


Вал втягивается в разблокированном положении, что позволяет работать, не затрагивая опорную плиту.

Когда талреп и зажимная пластина соединяются вместе, паз перемещается по шарикам в зажимной пластине при ее вращении. Пружина сжимается и зажимает компоненты.

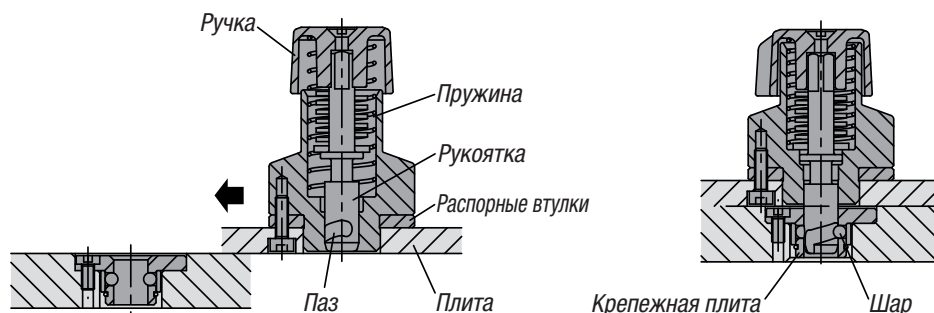


Точность повторения:

С помощью дополнительных установочных штифтов (не входят в объем поставки) можно обеспечить более высокую точность повторения.

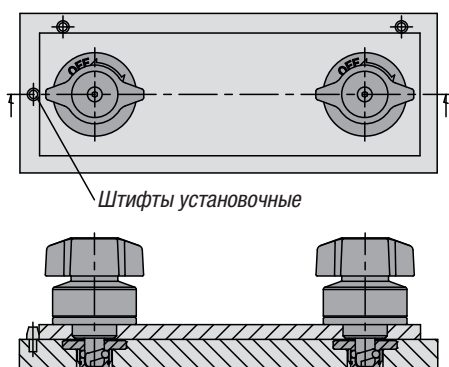

Технологические допуски:

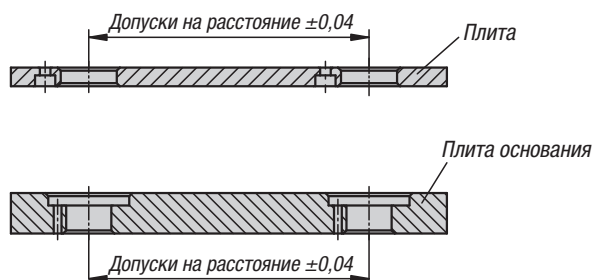

Примеры применения:

