

Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, мин. качество чугуна M12 или нержавеющей сталь (A 2).

Исполнение:


Сталь и чугун, гальваническая оцинковка.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Барашковые гайки можно затягивать и (как правило) отвинчивать вручную без инструмента.

Чертежи

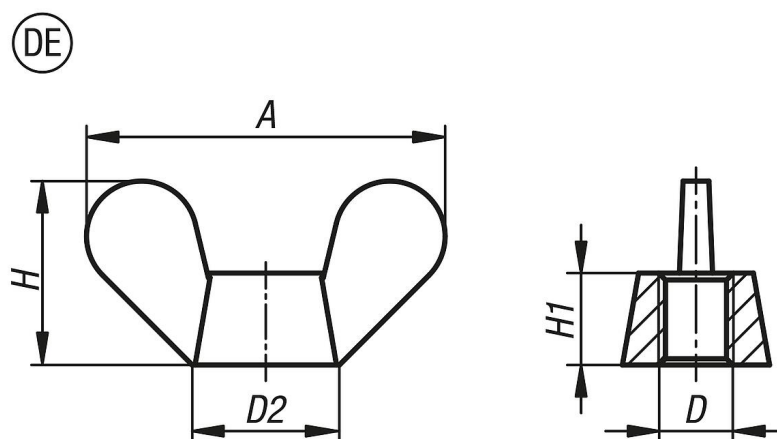

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	A макс.	D2 макс.	H	H1
K2344.104	DE	Сталь	M4	20	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	Сталь	M5	26	11	13	6,5
K2344.106	DE	Сталь	M6	33	13	17	8
K2344.108	DE	Сталь	M8	39	16	20	10
K2344.110	DE	Сталь	M10	51	20	25	12
K2344.112	DE	Ковкий чугун	M12	65	23	33,5	14
K2344.116	DE	Ковкий чугун	M16	73	29	37,5	17
K2344.120	DE	Ковкий чугун	M20	90	35	46,5	21
K2344.1104	DE	нержавеющая сталь A2	M4	20	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	нержавеющая сталь A2	M5	26	11	13	6,5
K2344.1106	DE	нержавеющая сталь A2	M6	33	13	17	8
K2344.1108	DE	нержавеющая сталь A2	M8	39	16	20	10
K2344.1110	DE	нержавеющая сталь A2	M10	51	20	25	12
K2344.1112	DE	нержавеющая сталь A2	M12	65	23	33,5	14
K2344.1116	DE	нержавеющая сталь A2	M16	73	29	37,5	17
K2344.1120	DE	нержавеющая сталь A2	M20	90	35	46,5	21