

# Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss.  
Griff Kugelgraphitguss (GJS).


#### Ausführung:

verzinkt und passiviert.  
Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert.  
Kunststoffgriff ölbeständig.

#### Hinweis:

Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.  
Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

## Zeichnungen

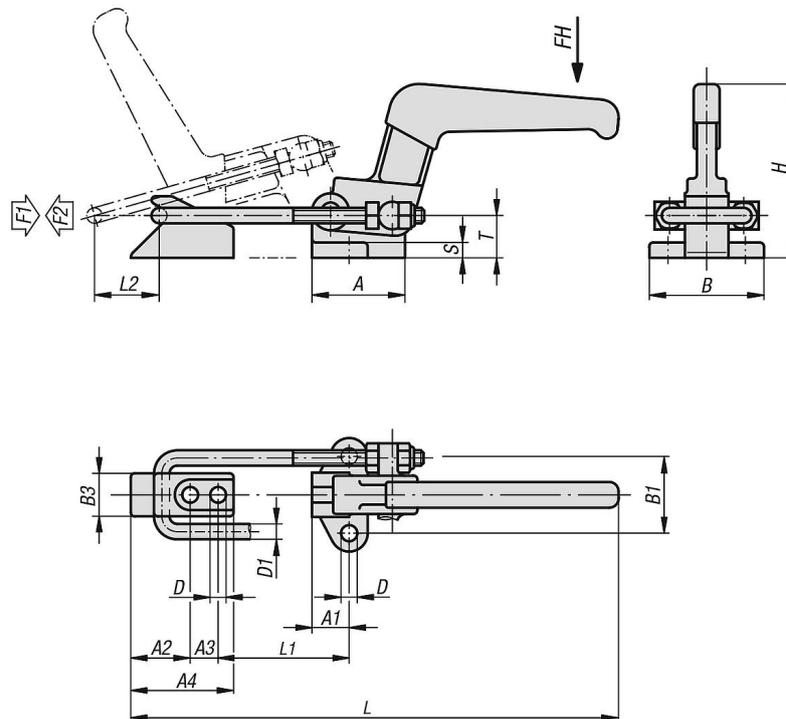

## Artikelübersicht

### Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

Bestellnummer	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F2 N	Zugkraft F1 N	Verstellweg L min.	Verstellweg L max.	Verstellweg L1 min.	Verstellweg L1 max.	Spannweg L2
K0081.1650	120°	600	20000	16500	270	320	38	88	60
K0081.1900	120°	600	40000	19000	335	395	52	112	70

## Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

### Artikelübersicht

---

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B3	D	D1	H	S	T
K0081.1650	60	24	37	18	65	74	50	28	10,3	10	115	10	27
K0081.1900	82	36	44	22	78	84	56	34	12,4	12	132	12	33,5