

Bügelgriffe Aluminium oval mit Außenbohrung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Ovalaluminium EN AW-6060.

Ausführung:

schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.

Montage:


Von der Bedienseite.

Zubehör:

Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:

- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.

Zeichnungen

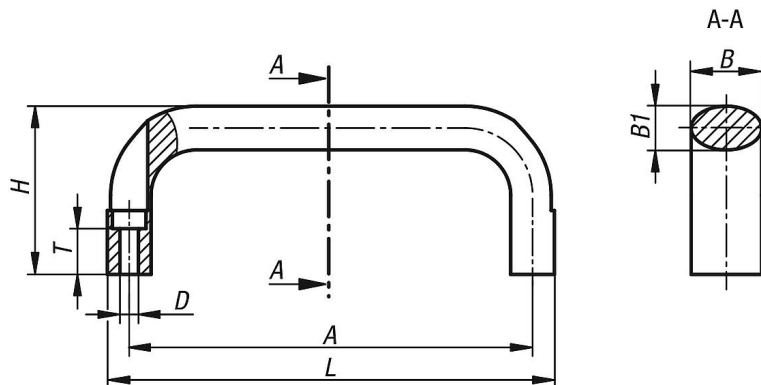

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	B1	D	H	L	T	Tragkraft N
K0204.11000105	schwarz	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11120105	schwarz	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11120106	schwarz	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11200105	schwarz	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11200106	schwarz	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11280105	schwarz	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11280106	schwarz	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11600105	schwarz	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11600106	schwarz	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11800106	schwarz	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
K0204.11002705	rubinrot RAL 3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11122705	rubinrot RAL 3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11122706	rubinrot RAL 3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11202705	rubinrot RAL 3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11202706	rubinrot RAL 3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11282705	rubinrot RAL 3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11282706	rubinrot RAL 3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11602705	rubinrot RAL 3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11602706	rubinrot RAL 3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11802706	rubinrot RAL 3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

