

Spanngriff ergonomisch mit Innengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.


Hinweis:

Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.

Auf Anfrage:

Weitere Ausführungen.

Zeichnungen

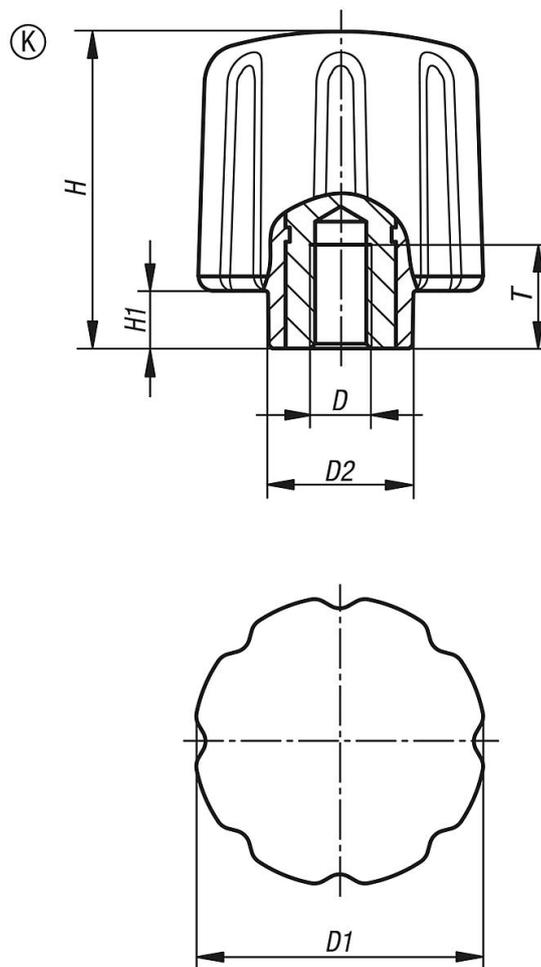

Spanngriff ergonomisch mit Innengewinde

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	D	D1	D2	H	H1	T
K0779.5006	K	Stahl	M6	50	26	55	10	17
K0779.5008	K	Stahl	M8	50	26	55	10	17
K0779.5010	K	Stahl	M10	50	26	55	10	17
K0779.05006	K	Edelstahl	M6	50	26	55	10	17
K0779.05008	K	Edelstahl	M8	50	26	55	10	17
K0779.05010	K	Edelstahl	M10	50	26	55	10	17