


Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

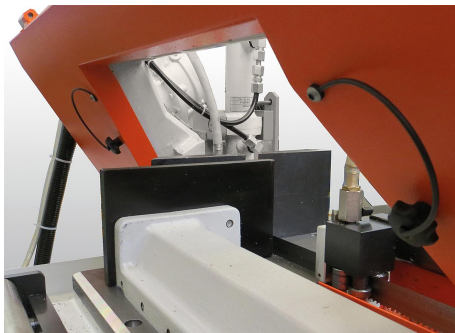

Beschreibung

Werkstoff:

Sterngriff aus Thermoplast, Buchse Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.

Ausführung:

Buchse verzinkt, blau passiviert.

Hinweis:

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.

Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.


Montage:

Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.

Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Zeichnungen

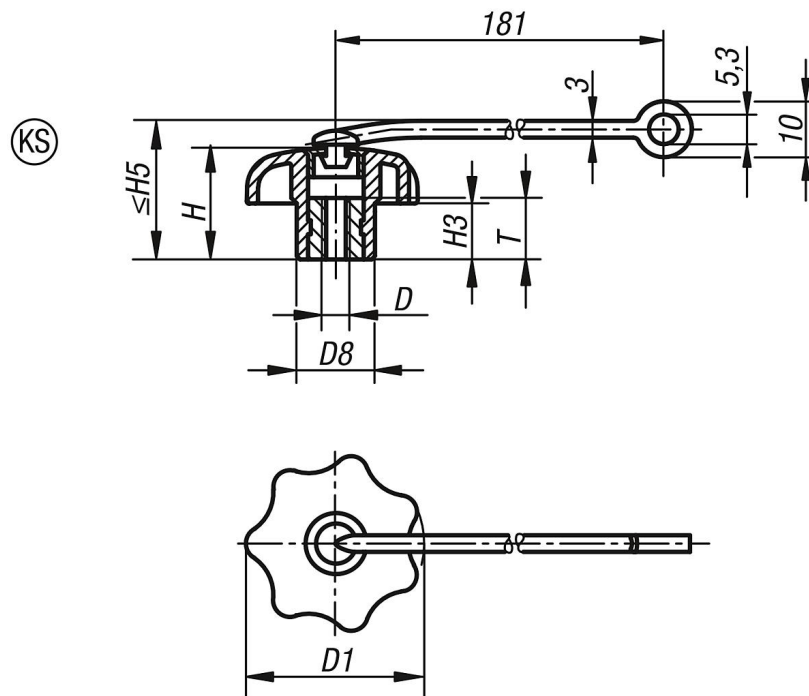

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Farbe Deckel | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T |
|---------------|------|----------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.604 | KS | schwarz | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6045 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6046 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6047 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.605 | KS | schwarz | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6055 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6056 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6057 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6061 | KS | schwarz | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.60615 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.60616 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.60617 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |
| K0155.6051 | KS | schwarz | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.60515 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.60516 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.60517 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.606 | KS | schwarz | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.6065 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.6066 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.6067 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |
| K0155.608 | KS | schwarz | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.6085 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.6086 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.6087 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.6101 | KS | schwarz | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.61015 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.61016 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.61017 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |
| K0155.6081 | KS | schwarz | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.60815 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.60816 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.60817 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | Farbe Deckel | D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T |
|---------------|------|----------------------|-----|----|----|----|----|---------|----|
| K0155.610 | KS | schwarz | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.6105 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.6106 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.6107 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.6121 | KS | schwarz | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.61215 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.61216 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.61217 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |
| K0155.6102 | KS | schwarz | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.61025 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.61026 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.61027 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.612 | KS | schwarz | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6125 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6126 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6127 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.616 | KS | schwarz | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6165 | KS | lichtgrau RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6166 | KS | verkehrsrot RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |
| K0155.6167 | KS | rapsgelb RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |