


# Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Gewinde

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

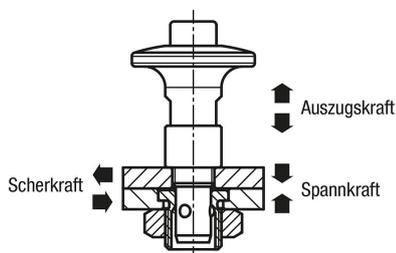

## Beschreibung

### Werkstoff:

Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.  
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.  
O-Ring FKM.

### Ausführung:

Gehäuse blank.  
Druckknopf blank.  
Kugel vergütet.

### Hinweis:

Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.  
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.


### Achtung:

Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.

### Zubehör:


Aufnahmebuchse K1065.

## Zeichnungen

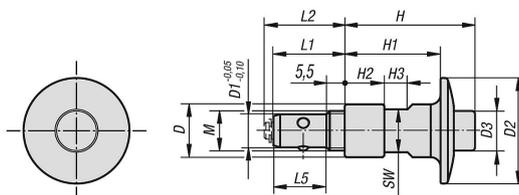

# Kugelsperbolzen Edelstahl mit Gewinde

## Zeichnungen

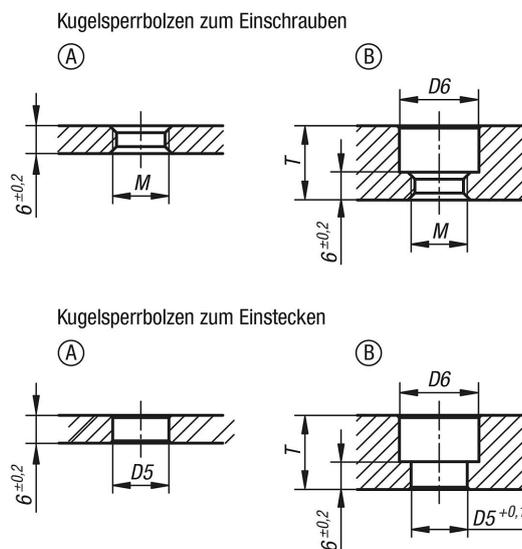

## Artikelübersicht

### Kugelsperbolzen Edelstahl

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T	Spannkraft max. N	Scherkraft kN	Auszugskraft kN	Temperaturbeständigkeit
<b>K1063.6211</b>	12	6	23	8	M8	19	21	13,5	25,8	18	6	5,5	10	8	13	10	30	3	0,5	≤180 °C
<b>K1063.10241</b>	16	10	32	12	M12x1,5	21,5	23,5	16	39,4	29	12	7	13	12	17	16	50	9	1,5	≤180 °C