


# Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

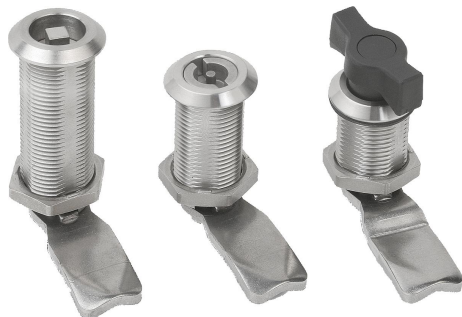

### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl 1.4305.

Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Zunge Edelstahl 1.4301.

#### Ausführung:

blank.

#### Hinweis:

Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

#### Zubehör:

Steckschlüssel K0535

#### Zeichnungshinweis:


Betätigung:

- a) Vierkant 7 mm
- b) Vierkant 8 mm
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Doppelbart 5 mm
- e) Knebel

1) O-Ring

2) Flachdichtung

## Zeichnungen

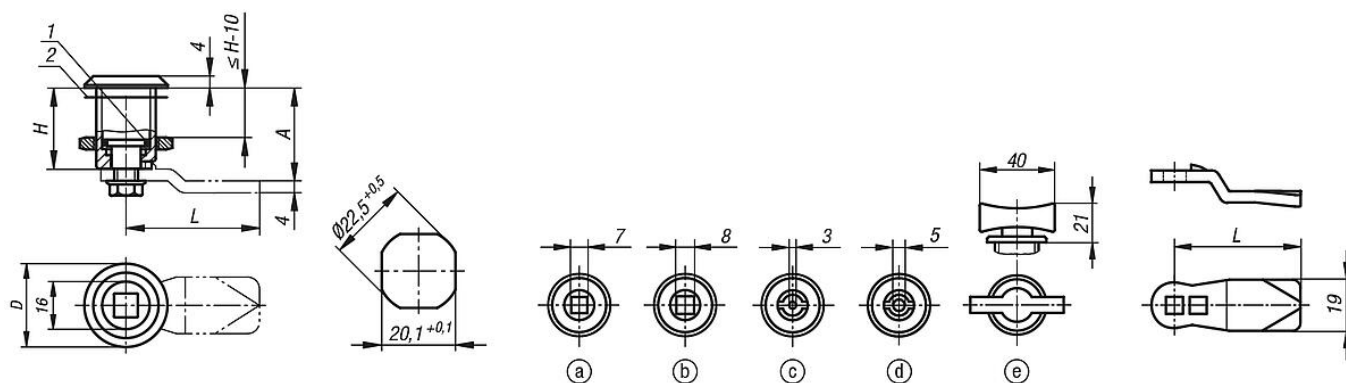

## Artikelübersicht

### Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

Bestellnummer	Betätigung	D	H
K1352.1730	Vierkant 7 mm	28	30
K1352.1736	Vierkant 7 mm	28	36

## Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	D	H
K1352.1740	Vierkant 7 mm	28	40
K1352.1750	Vierkant 7 mm	28	50
K1352.1760	Vierkant 7 mm	28	60
K1352.1830	Vierkant 8 mm	28	30
K1352.1836	Vierkant 8 mm	28	36
K1352.1840	Vierkant 8 mm	28	40
K1352.1850	Vierkant 8 mm	28	50
K1352.1860	Vierkant 8 mm	28	60
K1352.4330	Doppelbart 3 mm	28	30
K1352.4336	Doppelbart 3 mm	28	36
K1352.4340	Doppelbart 3 mm	28	40
K1352.4350	Doppelbart 3 mm	28	50
K1352.4360	Doppelbart 3 mm	28	60
K1352.4530	Doppelbart 5 mm	28	30
K1352.4536	Doppelbart 5 mm	28	36
K1352.4540	Doppelbart 5 mm	28	40
K1352.4550	Doppelbart 5 mm	28	50
K1352.4560	Doppelbart 5 mm	28	60
K1352.0030	Knebel	28	30
K1352.0036	Knebel	28	36
K1352.0040	Knebel	28	40
K1352.0050	Knebel	28	50
K1352.0060	Knebel	28	60

### Zunge für Drehriegel

Bestellnummer	A					L
	bei Gehäuselänge H=30	bei Gehäuselänge H=36	bei Gehäuselänge H=40	bei Gehäuselänge H=50	bei Gehäuselänge H=60	
K1340.45060	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	32	38	42	52	62	45
K1340.45220	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	36	42	46	56	66	45
K1340.45260	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	62	68	72	82	92	45