

# Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Produktbeschreibung:

Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine tottraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Hutmuttern haben eine Oberflächenrauhigkeit von  $Ra < 0,8 \mu\text{m}$ . Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.

Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.

### Werkstoff:

Edelstahl 1.4404.

### Ausführung:

poliert.

### Hinweis:

Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.

### Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

### Zubehör:


Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Sechskantschrauben mit Bund K1492.

Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361.

Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.

## Zeichnungen

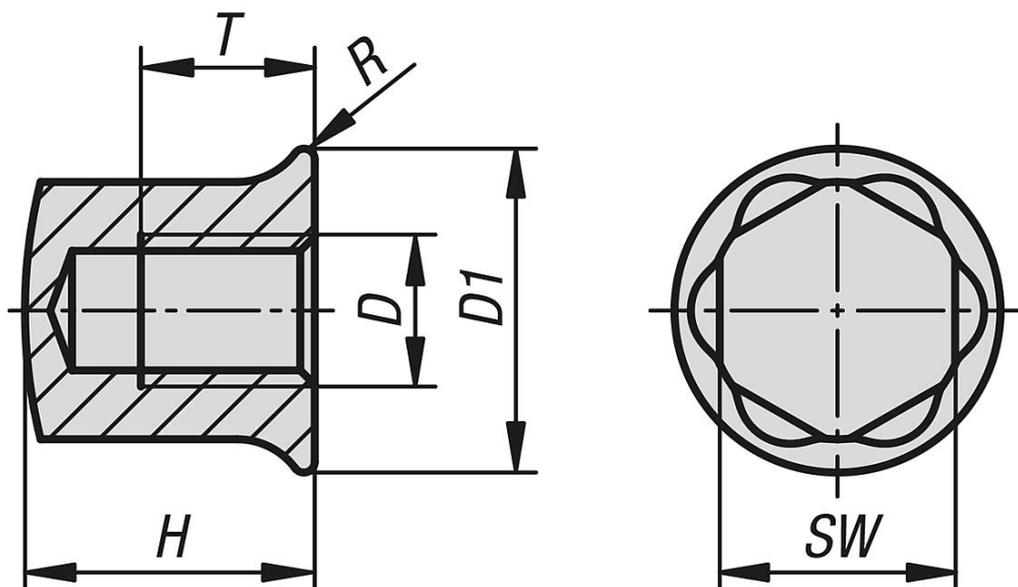

# Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

Artikelübersicht

## Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

Bestellnummer	D	D1	H	R	SW	T
K1493.04	M4	10,8	9	0,45	7	4,8
K1493.05	M5	11,8	11	0,5	8	6
K1493.06	M6	14	13	0,55	10	7,2
K1493.08	M8	18	16	0,6	13	9,6
K1493.10	M10	22	20	0,75	16	12
K1493.12	M12	26,6	23	0,9	18	14,4
K1493.16	M16	35	30	1,2	24	19,2