

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272

kg

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf einzeln.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit K1719 möglich.

Temperaturbereich:

-20 °C - +70 °C.

Vorteile:

Für Flachmontage geeignet
Für schwerlast Anwendungen
Leichter Lauf

Zubehör:

Teleskopschienen Stahl K1719.

Beachten:


Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen.

Zeichnungshinweis:

- 1) Montageloch bei K1720.1524 vorhanden
- 2) Ausschnitt für Schlossschraube

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg

kg
Zeichnungen

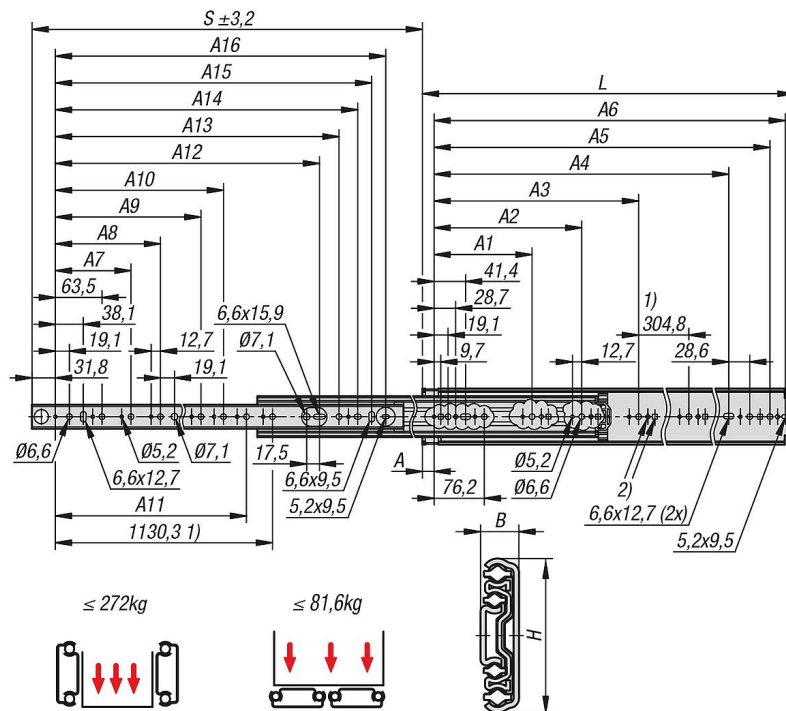

Artikelübersicht

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
K1720.0254	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0305	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0356	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0406	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0457	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0508	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0559	Montage seitlich	Standard	272	einzel verpackt
K1720.0610	Montage seitlich	Standard	267	einzel verpackt
K1720.0660	Montage seitlich	Standard	264	einzel verpackt
K1720.0711	Montage seitlich	Standard	261	einzel verpackt
K1720.0762	Montage seitlich	Standard	258	einzel verpackt
K1720.0813	Montage seitlich	Standard	256	einzel verpackt
K1720.0864	Montage seitlich	Standard	253	einzel verpackt
K1720.0914	Montage seitlich	Standard	248	einzel verpackt
K1720.1016	Montage seitlich	Standard	237	einzel verpackt
K1720.1067	Montage seitlich	Standard	228	einzel verpackt
K1720.1118	Montage seitlich	Standard	218	einzel verpackt
K1720.1220	Montage seitlich	Standard	204	einzel verpackt
K1720.1372	Montage seitlich	Standard	196	einzel verpackt
K1720.1524	Montage seitlich	Standard	182	einzel verpackt

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Hub S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272

kg

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Hub S	L
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524