

## Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech.

Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.

Radkörper aus Aluminium-Druckguss.

#### Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.

#### Hinweis:

Radachse verschraubt.

Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.

#### Anwendung:


Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.

#### Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C

# Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

## Zeichnungen

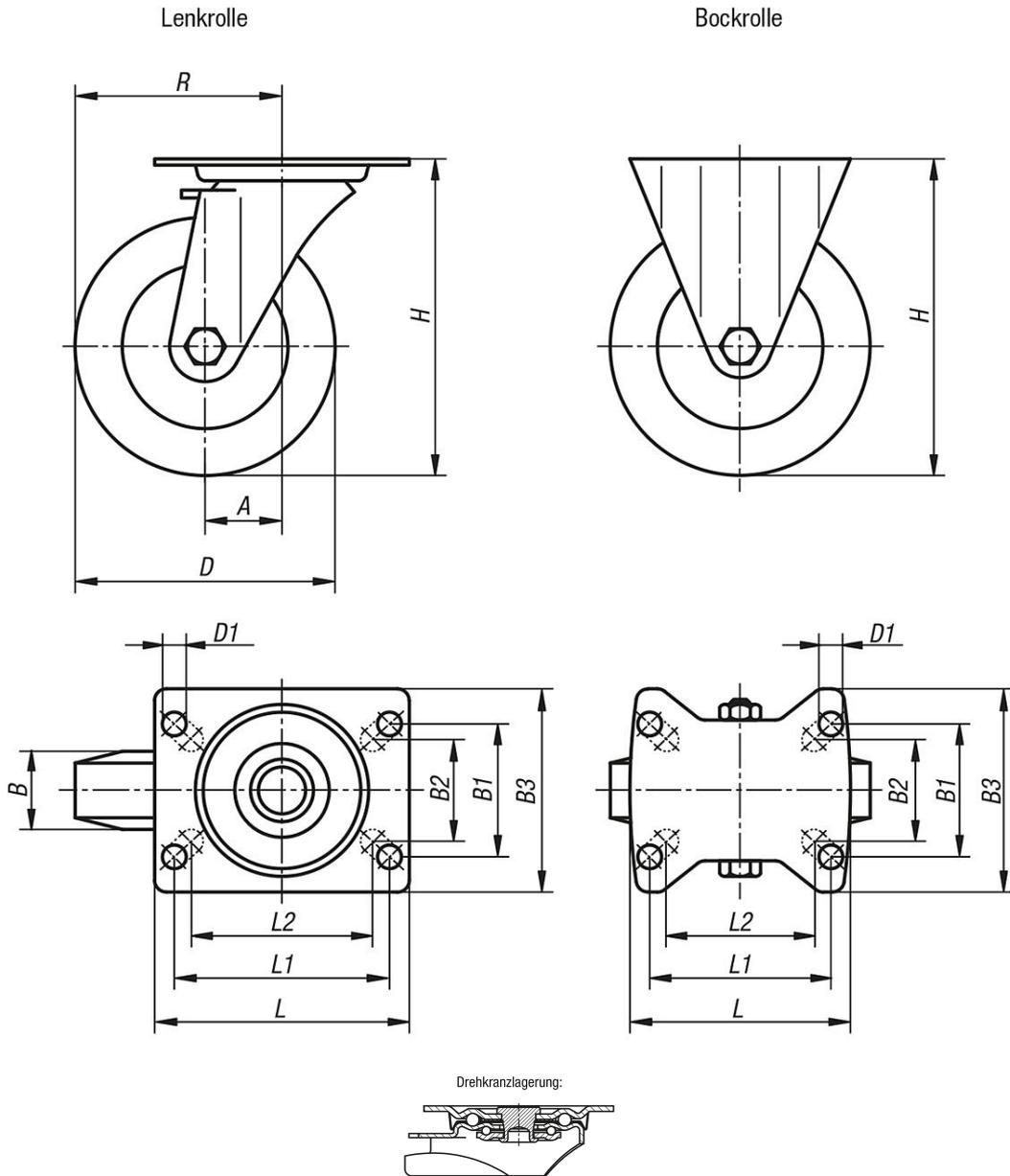

## Artikelübersicht

### Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Tragfähigkeit kg
K1765.101000401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	-	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1765.101250401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	200
K1765.101500501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	400
K1765.101600501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	-	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1765.102000501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1765.10100040	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1765.10125040	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
K1765.10150050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
K1765.10160050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1765.10200050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Kugellager	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400
K1765.101000402	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Kugellager	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200

## Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Tragfähigkeit kg
<b>K1765.101250402</b>	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Kugellager	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
<b>K1765.101500502</b>	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Kugellager	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
<b>K1765.101600502</b>	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Kugellager	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
<b>K1765.102000502</b>	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Kugellager	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400