

## Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.

Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.

**Ausführung:**

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.

Räder mit Gleitlager.

**Hinweis:**

Radachse verschraubt.

Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.

Oberfläche gleitgeschliffen.


Rostfrei.

**Temperaturbereich:**


-25 °C bis +80 °C.

# Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

## Zeichnungen

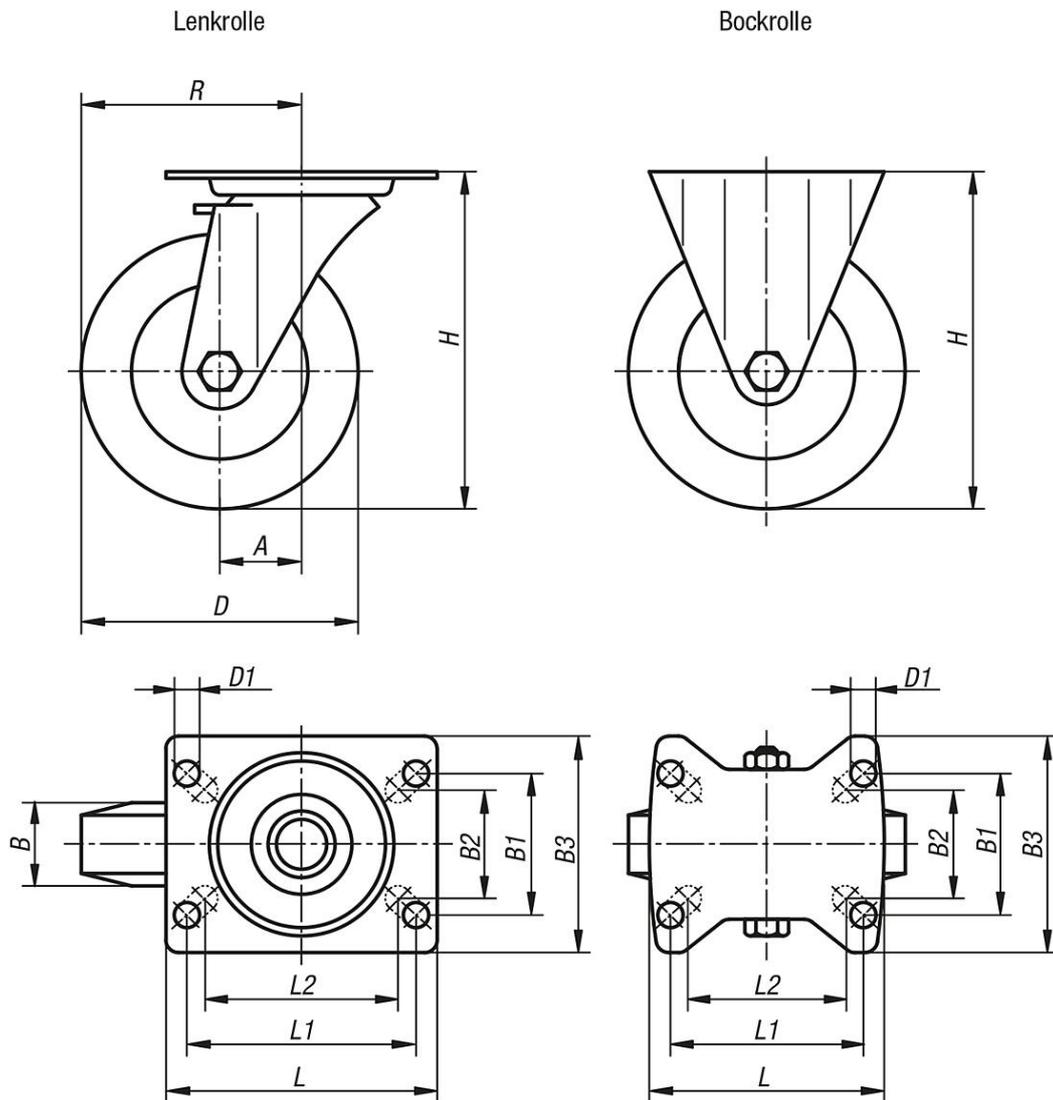

Drehkranzlagerung:

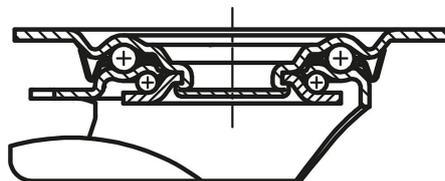

## Artikelübersicht

### Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Tragfähigkeit kg
K1773.210750321	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	-	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	-	150
K1773.211000371	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	-	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1773.211250401	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150
K1773.211500501	Bockrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	300

## Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Tragfähigkeit kg
K1773.21075032	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.21100037	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.21125040	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.21150050	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300
K1773.210750322	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.211000372	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.211250402	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.211500502	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300