

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.

Accessori:

Serratura girevole in acciaio inox K1106.

Serratura girevole con cilindro in acciaio inox K1107.


Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva K1108.

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T K1109.

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L K1110.

Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici K1111.

Disegni

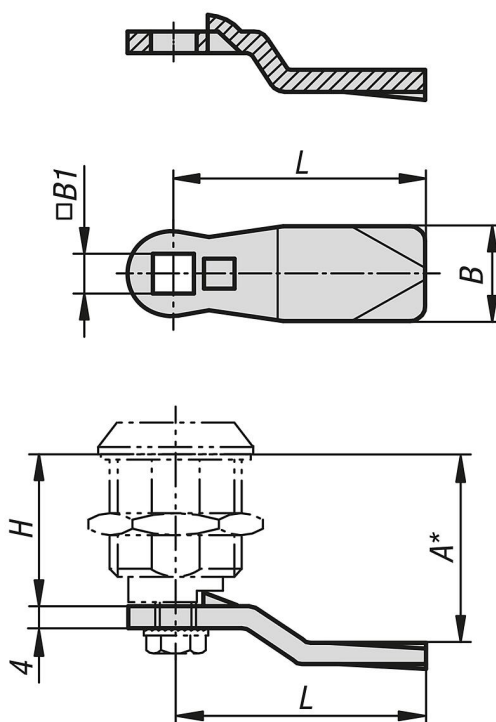

Sintesi articoli

Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	B1	A per lunghezza alloggiamento H=18
K1114.245X180	acciaio inox	19,5	8,1	18
K1114.245X200	acciaio inox	19,5	8,1	20
K1114.245X240	acciaio inox	19,5	8,1	24

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	B1	A per lunghezza alloggiamento H=18
K1114.245X280	acciaio inox	19,5	8,1	28
K1114.245X320	acciaio inox	19,5	8,1	32
K1114.245X340	acciaio inox	19,5	8,1	34
K1114.245X360	acciaio inox	19,5	8,1	36
K1114.245X380	acciaio inox	19,5	8,1	38
K1114.245X400	acciaio inox	19,5	8,1	40
K1114.245X420	acciaio inox	19,5	8,1	42