

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio

Versione:

Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.

Nota:

Serratura girevole antifiamma.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Modalità di utilizzo


La serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell'ascia dei vigili del fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.

Accessori:

Linguette acciaio K2244 o acciaio inox K2221 senza battuta.

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

Disegni

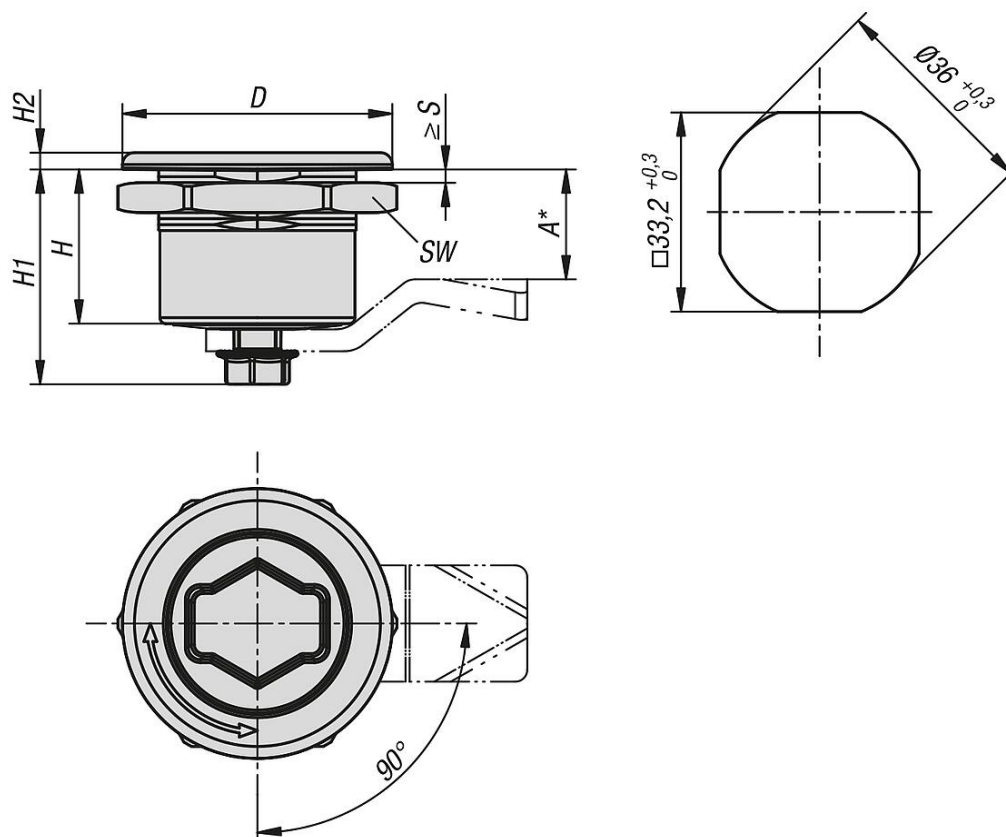

Sintesi articoli

Serratura girevole in zinco antifiamma, DIN 14925

N. ordine	D	H	H1	H2	S max.	SW	Azionamento
K2219.4542	45	26,1	35,6	3	4	42	Serratura per vigili del fuoco