

Запираемые шпингалеты малой конструкции**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава (литьё под давлением).
Ключ из мельхиора.

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированы.

Указание:

Малый запираемый шпингалет, установка слева или справа, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Эти запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

По запросу:

Запирание различными ключами.

Принадлежности:

Выступ для шпингалетов, сталь, K0521.

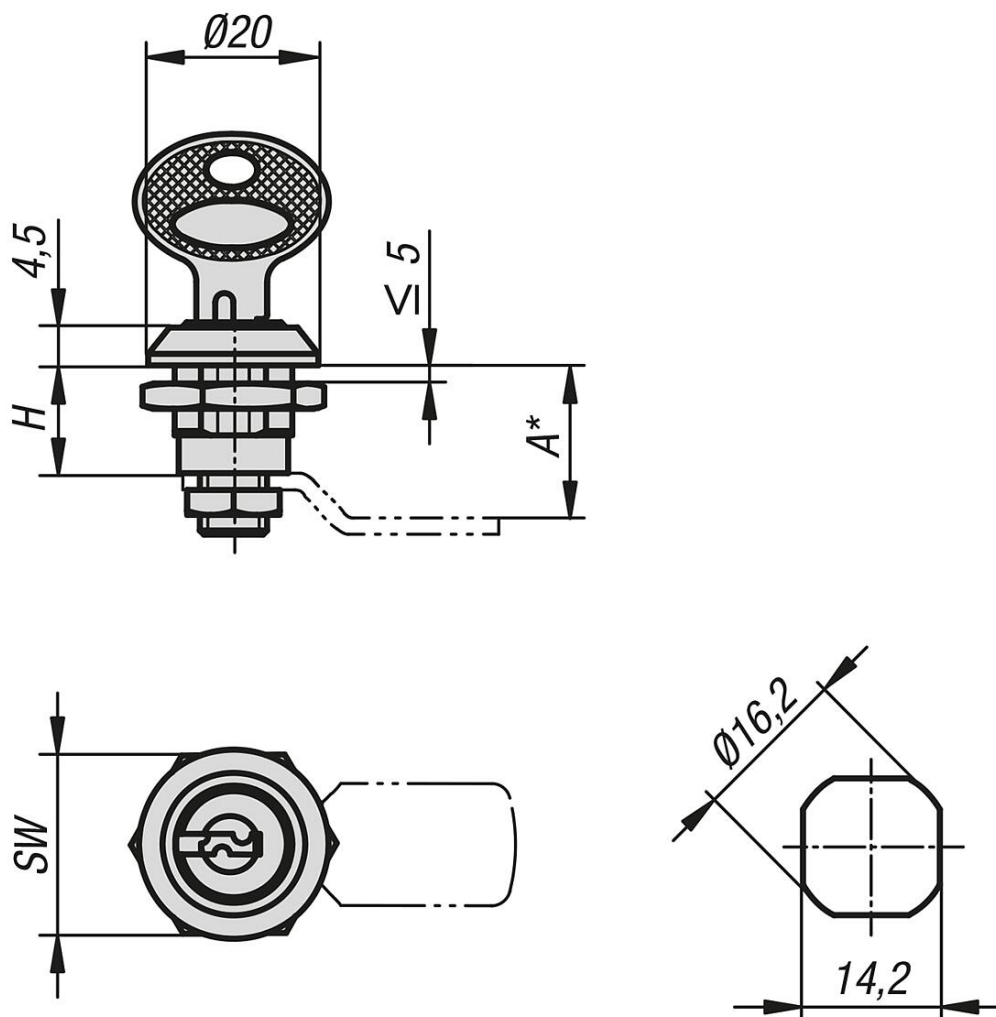

Обзор изделий

Запираемые шпингалеты, малая конструкция

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K0520.131	Ключ под единый замок	13	20