

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь.

Рукоятка из полиамида.

Скоба разблокировки из термоэластопласта.

### Исполнение:

Без покрытия.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

### Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.

### По запросу:

Другие цвета рукоятки.

### Принадлежности:

K0106

K0384


K0390

K0392

K0667

## Устройство прижимное горизонтальное со стопором с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Чертежи

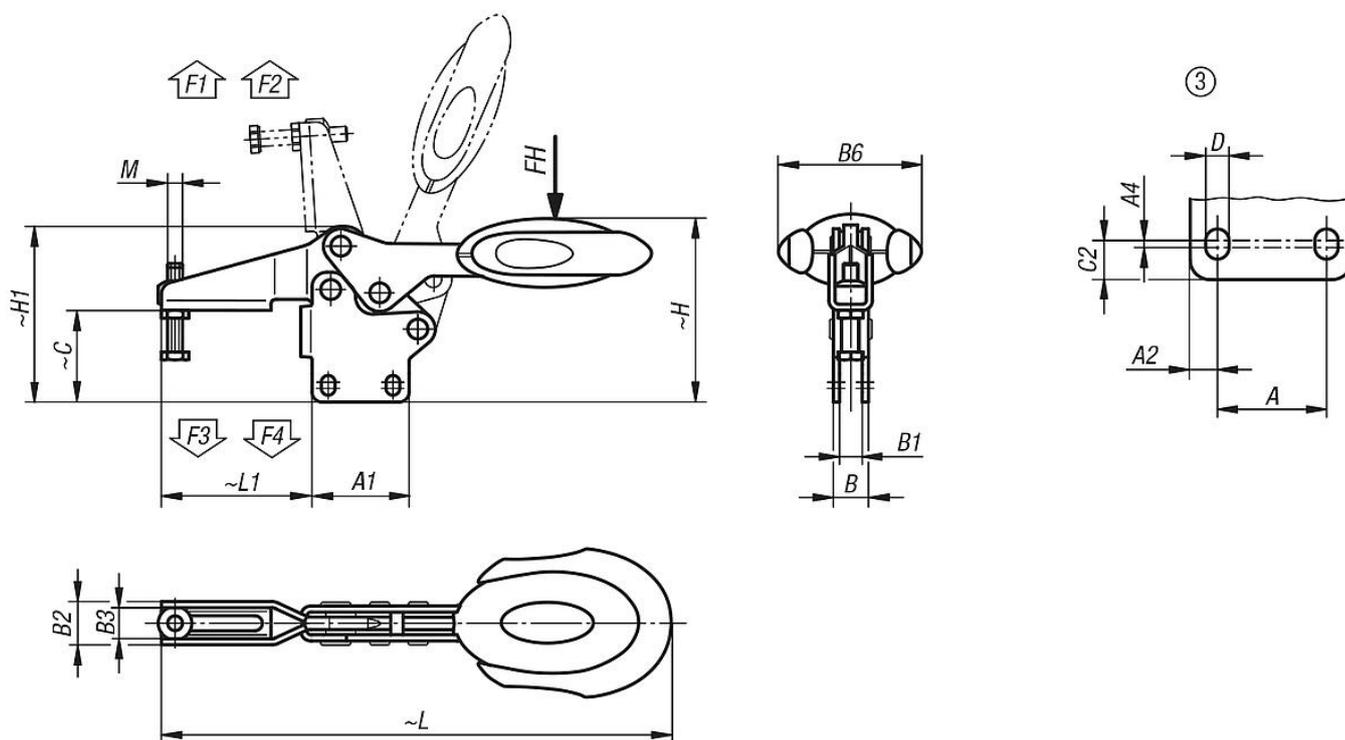

### Обзор изделий

#### Устройство прижимное горизонтальное со стопором, с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

| Номер заказа | Цвет компонента                | Расположение отверстий | Угол поворота держателя | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Усилие зажима F1 Н | Крепежная сила F2 Н | Зажимное усилие F3 Н | Зажимное усилие F4 Н |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| K0661.106101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 3                      | 86°                     | 67°                 | 160                   | 1350               | 1900                | 720                  | 1200                 |
| K0661.108101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | 3                      | 86°                     | 67°                 | 200                   | 2000               | 2800                | 830                  | 1400                 |
| K0661.106100 | чёрно-серый RAL 7021           | 3                      | 86°                     | 67°                 | 160                   | 1350               | 1900                | 720                  | 1200                 |
| K0661.108100 | чёрно-серый RAL 7021           | 3                      | 86°                     | 67°                 | 200                   | 2000               | 2800                | 830                  | 1400                 |
| K0661.106103 | ярко-красный RAL 3020          | 3                      | 86°                     | 67°                 | 160                   | 1350               | 1900                | 720                  | 1200                 |
| K0661.108103 | ярко-красный RAL 3020          | 3                      | 86°                     | 67°                 | 200                   | 2000               | 2800                | 830                  | 1400                 |

| Номер заказа | Цвет компонента                | M     | A  | A1 | A2  | A4  | B    | B1  | B2   | B3   | B6   | C    | C2   | D   | H    | H1   | L     | L1   |
|--------------|--------------------------------|-------|----|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|
| K0661.106101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8    | 5,5 | 75,2 | 71   | 193,3 | 60,5 |
| K0661.108101 | синий ультрамариновый RAL 5002 | M8x45 | 26 | 44 | 9   | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21   | 16   | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |
| K0661.106100 | чёрно-серый RAL 7021           | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8    | 5,5 | 75,2 | 71   | 193,3 | 60,5 |
| K0661.108100 | чёрно-серый RAL 7021           | M8x45 | 26 | 44 | 9   | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21   | 16   | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |
| K0661.106103 | ярко-красный RAL 3020          | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8    | 5,5 | 75,2 | 71   | 193,3 | 60,5 |
| K0661.108103 | ярко-красный RAL 3020          | M8x45 | 26 | 44 | 9   | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21   | 16   | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |