

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Сталь оцинкованная, хромированная или матовая латунированная.

Нержавеющая сталь, матовая полированная.


Указание:

Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Указание на чертеже:

- 1) Оба ролика длинного колена, сварные
- 2) Пресс-масленка
- 3) Фиксированный штифт

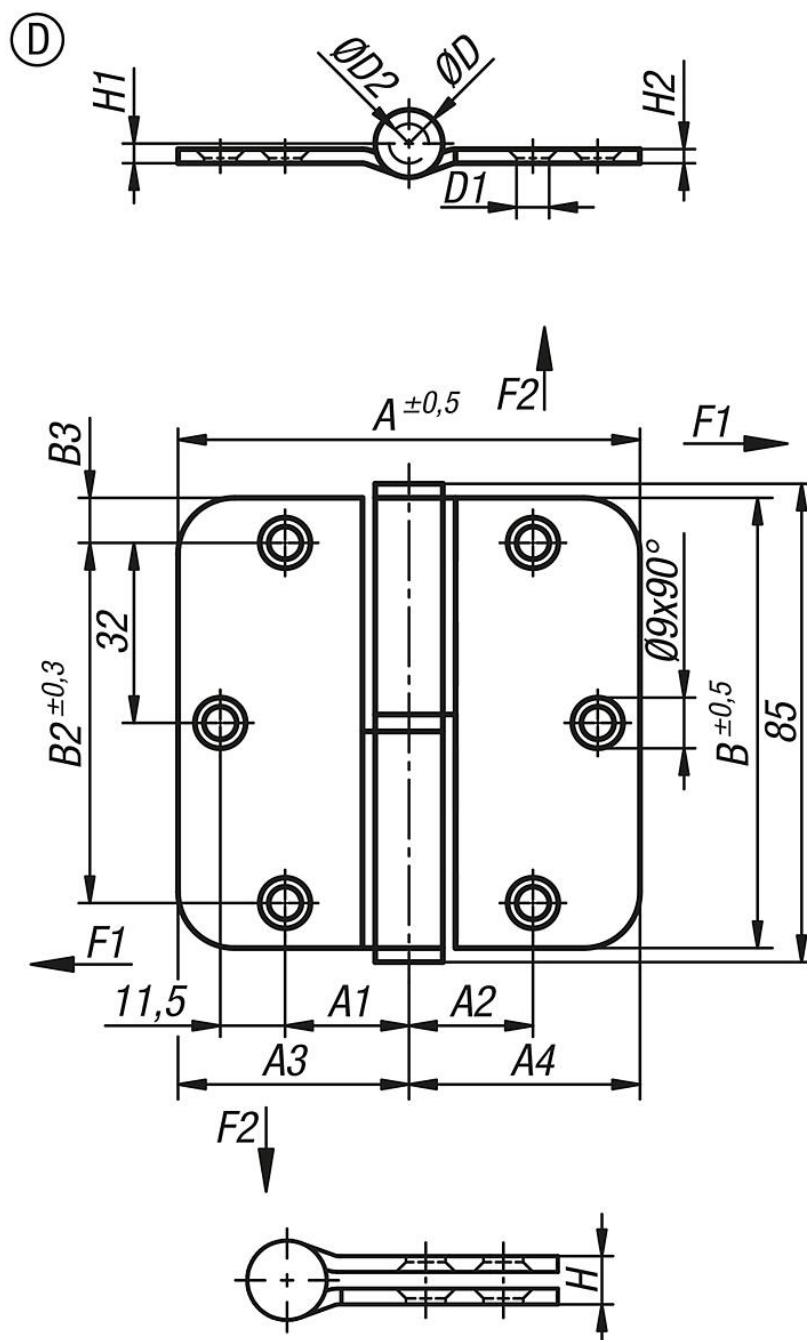

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	Исполнение 2	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3
K1347.0541041222201	D	-	нержавеющая сталь A2	матовая полировка	навесной	82	22	22	41	41	80	64	8
Номер заказа				D	D1	D2	H	H1	H2				
K1347.0541041222201				12	5,8	7	7	3,5	2,5				

