

Крестовидный соединитель Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для крестовидного соединения под углом 90°. Предварительно смонтированный крестовидный соединитель можно размещать и затягивать непосредственно на профильных трубах Ø30. Благодаря двум половинам крестовидных соединителей ими также можно дооснащать существующие конструкции для их усиления или расширения.

Объем поставки:


2 половины крестовидного соединителя.

1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.

1 самопорящаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи

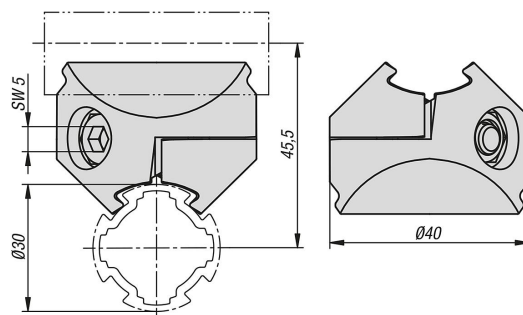

Обзор изделий

Крестовидный соединитель Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1982.30	Ø30	да	K1990.301