

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:

Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.

Материал:

Сталь.

Исполнение:


Сталь, вороненая.

Полимерная ручка, маслостойкая.



Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Чертежи

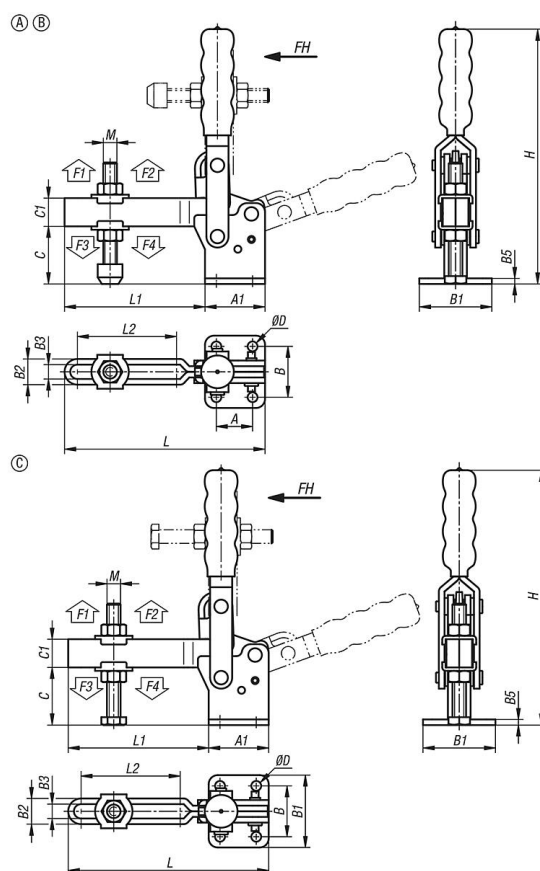

Обзор изделий

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Усилие от руки FH - Н	L	L1	L2
K2066.001000	A	16	26	24	34	9,5	5,5	2	16	9	4,4	88	700	1000	50	57	31	16,6
K2066.001600	B	12,7	27	26,8	37,8	12,2	6,2	3	23	11	5,2	125	1200	1600	100	70	43	24,9
K2066.002600	C	19	35	32	47	14,9	8,9	3	32	17,5	7,1	178	1000	2600	150	110	75	50,1

Номер заказа	M	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н	Угол поворота ручки	Угол поворота держателя
K2066.001000	M5x40	500	700	85°	120°
K2066.001600	M6x50	800	1000	75°	95°
K2066.002600	M8x50	800	1600	70°	90°