


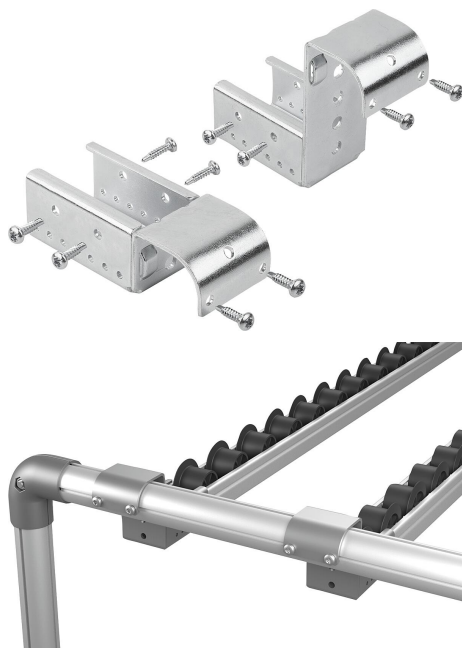

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на круглую или профилированную трубку Ø 30.

Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на круглую или профилированную трубку Ø 30. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами.

Форма А: без упора.

Форма В: с упором. Этот подвесной держатель служит стопором для товаров и держателей заготовок в конце конвейерной линии.


Объем поставки:

1 подвесной держатель.

6 саморезов DIN 7504, форма N — 3,9 x 16.

Чертежи

B

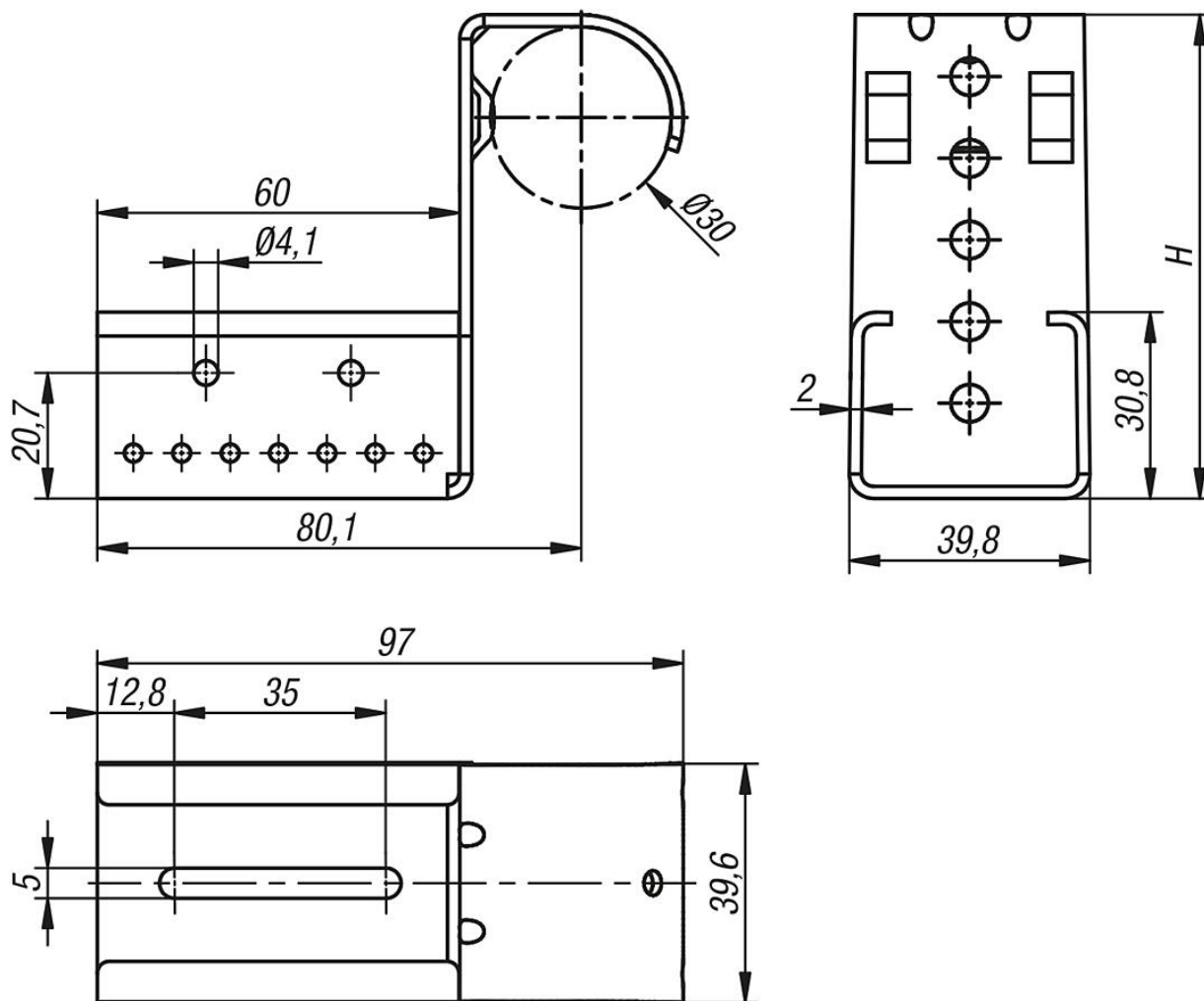

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	H
K2137.406530	B	с упором	65,5
K2137.408030	B	с упором	80