


Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752

Описание товара/фотография продукта

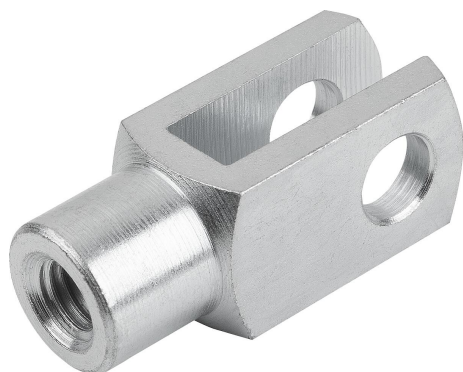

Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.


Исполнение:

Оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

*аналог DIN 71752.

Чертежи

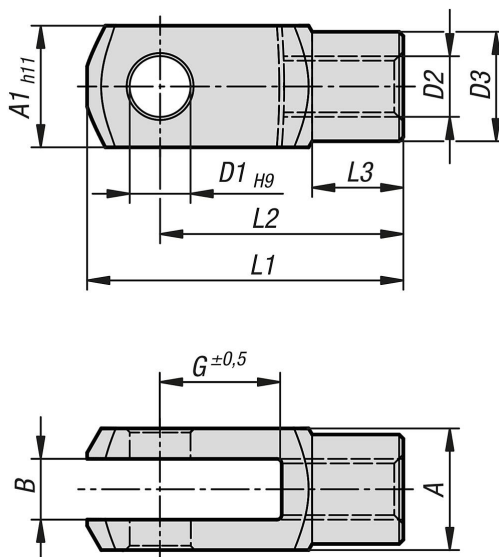

Обзор изделий

Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752

Номер заказа	Материал основы	Исполнение 2	A	A1	B	D1	D2	D3	G	L1	L2	L3
K2230.0408	Автоматная сталь	правая резьба	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.0510	Автоматная сталь	правая резьба	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.0612	Автоматная сталь	правая резьба	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.0816	Автоматная сталь	правая резьба	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.0832	Автоматная сталь	правая резьба	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.1020	Автоматная сталь	правая резьба	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.10120	Автоматная сталь	правая резьба	20	20	10	10	M10x1,25	18	20	52	40	15
K2230.1040	Автоматная сталь	правая резьба	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.1224	Автоматная сталь	правая резьба	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.12124	Автоматная сталь	правая резьба	24	24	12	12	*M12x1,25	20	24	62	48	18
K2230.1248	Автоматная сталь	правая резьба	24	24	12	12	M12	20	48	86	72	18
K2230.1428	Автоматная сталь	правая резьба	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.14128	Автоматная сталь	правая резьба	27	27	14	14	M14x1,5	24	28	72	56	22,5
K2230.1632	Автоматная сталь	правая резьба	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.16132	Автоматная сталь	правая резьба	32	32	16	16	M16x1,5	26	32	83	64	24
K2230.2040	Автоматная сталь	правая резьба	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.06121	Автоматная сталь	левая резьба	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9

Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Исполнение 2	A	A1	B	D1	D2	D3	G	L1	L2	L3
K2230.08161	Автоматная сталь	левая резьба	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.08321	Автоматная сталь	левая резьба	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.10201	Автоматная сталь	левая резьба	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.10401	Автоматная сталь	левая резьба	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.12241	Автоматная сталь	левая резьба	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.16321	Автоматная сталь	левая резьба	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.20401	Автоматная сталь	левая резьба	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.10408	нержавеющая сталь A2	правая резьба	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.10510	нержавеющая сталь A2	правая резьба	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.10612	нержавеющая сталь A2	правая резьба	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.10816	нержавеющая сталь A2	правая резьба	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.10832	нержавеющая сталь A2	правая резьба	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.11020	нержавеющая сталь A2	правая резьба	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.11040	нержавеющая сталь A2	правая резьба	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.11224	нержавеющая сталь A2	правая резьба	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.11248	нержавеющая сталь A2	правая резьба	24	24	12	12	M12	20	48	86	72	18
K2230.11428	нержавеющая сталь A2	правая резьба	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.11632	нержавеющая сталь A2	правая резьба	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.12040	нержавеющая сталь A2	правая резьба	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.104081	нержавеющая сталь A2	левая резьба	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.105101	нержавеющая сталь A2	левая резьба	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.106121	нержавеющая сталь A2	левая резьба	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.108161	нержавеющая сталь A2	левая резьба	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.108321	нержавеющая сталь A2	левая резьба	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.110201	нержавеющая сталь A2	левая резьба	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.110401	нержавеющая сталь A2	левая резьба	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.112241	нержавеющая сталь A2	левая резьба	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.114281	нержавеющая сталь A2	левая резьба	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.116321	нержавеющая сталь A2	левая резьба	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.120401	нержавеющая сталь A2	левая резьба	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30