


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, поворотное Сила зажима до 2000 Н

Описание товара/фотография продукта

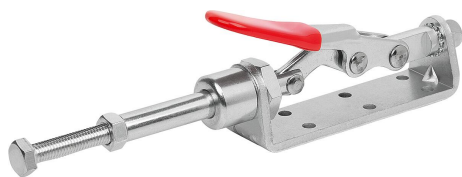

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Удобный монтаж, поворот на 125°, для использования в ограниченном пространстве.

Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.

Чертежи

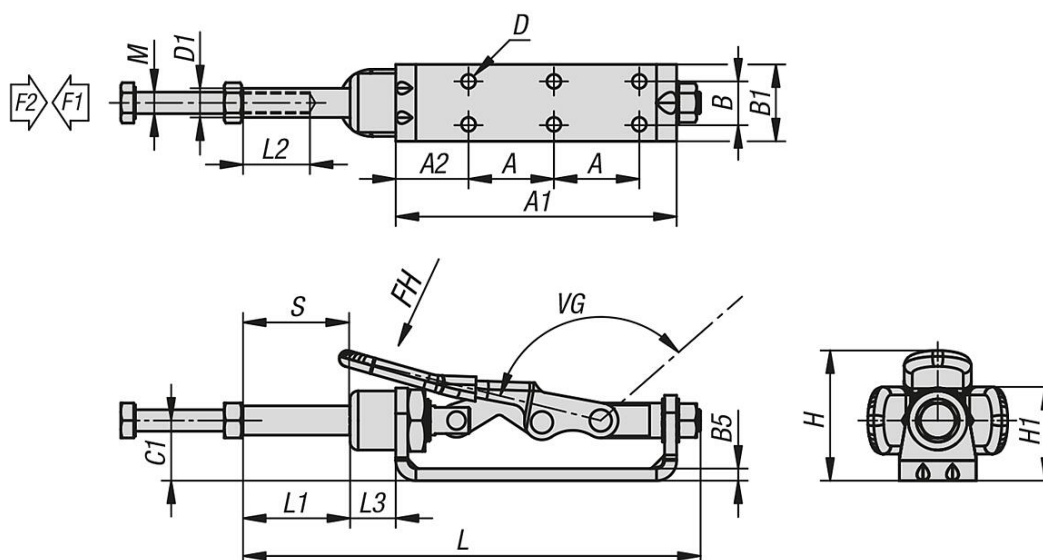

Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, поворотное, сила зажима до 2000 Н

Номер заказа	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	H1	Ход S	L	L1	L2	L3	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2285.02000	31,8	104,6	27,1	16	28,6	4,5	22,4	5,2	10,9	48,5	34,9	40	171	40,4	25,4	17	M8x65	125°	60	1400	2000