

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, сила зажима до 33350 Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.


Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:

Зажимные устройства могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положениях рукоятки.

Поэтому они могут активироваться движением на себя или от себя.

Чертежи

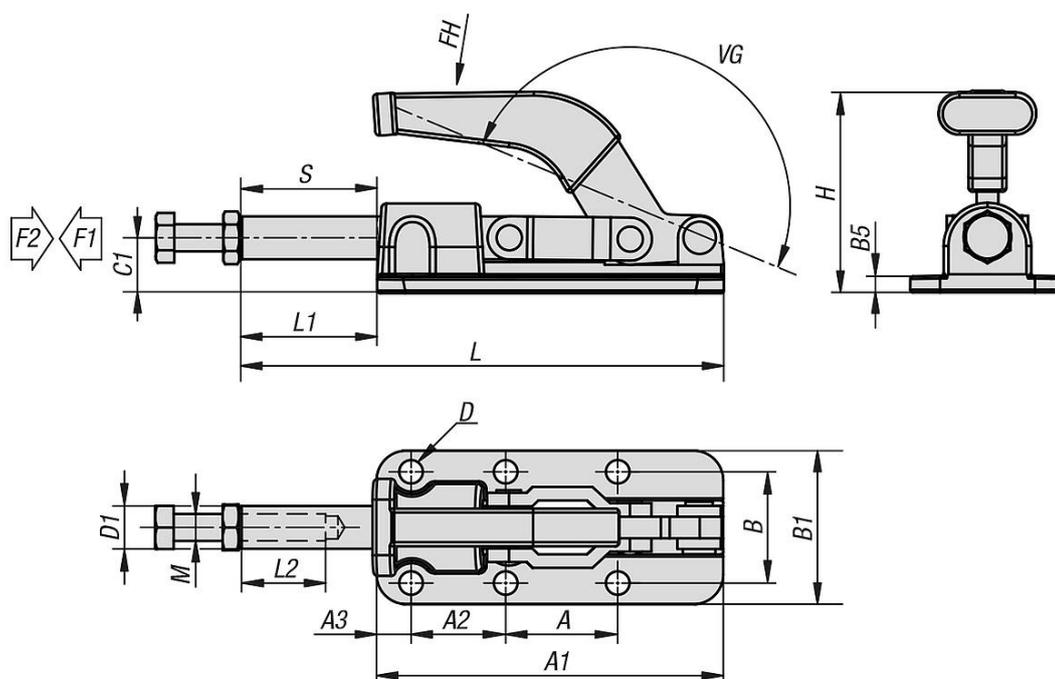

Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, сила зажима до 33350 Н

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, сила зажима до 33350 Н

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 H	Крепежная сила F2 H
K2291.011150	41,3	127,8	34,9	12,7	41,3	57	6	20,6	8,7	15,9	74,9	50,8	178,6	50,8	32	M10x50	180°	120	3600	11150
K2291.033350	90,4	216,7	90,4	17,5	54,1	76,2	9,7	31,8	10,4	20,9	104,2	101,6	322	105	50,8	M12x75	191°	160	5600	33350