

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и функцией безопасности, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Описание товара/фотография продукта



**Захват путем нажатия
(функция безопасности)**



Описание

Описание продукта:

Зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности предотвращают непреднамеренное откручивание или закручивание рычага. В исходном состоянии рычаг свободно поворачивается и не соединен с местом зацепления. Только после нажатия рукоятки происходит зацепление, и зажатие можно ослабить или затянуть. Возврат в исходное положение выполняется непосредственно после отпускания рукоятки под действием пружины.

Материал:

Рукоятка и вставка из усиленного термопласта.
Резьбовая шпилька из стали.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Преимущества:

Защита от непреднамеренного открывания или закрывания.
Замкнутый контур ручки без выступающих кромок.

По запросу:


Специальное исполнение.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и функцией безопасности, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Чертежи

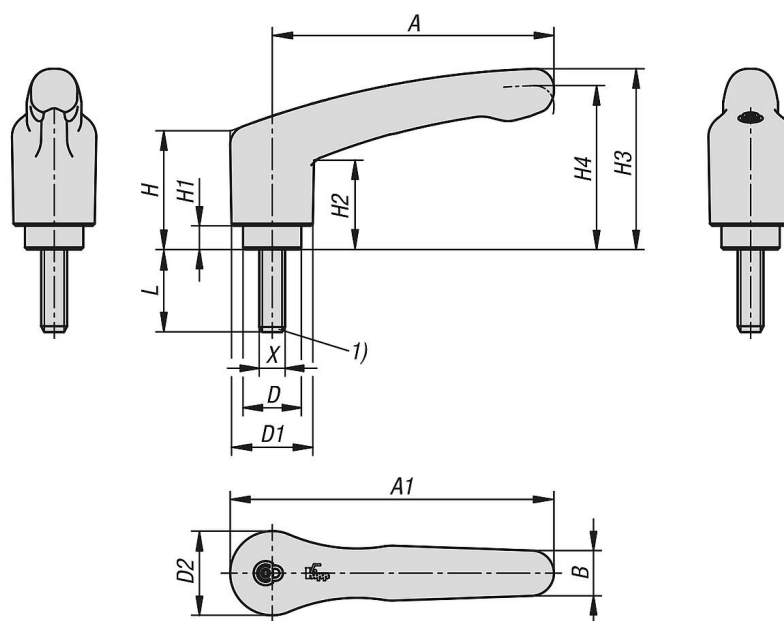

Обзор изделий

Зажимной рычаг из пластмассы с наружной резьбой и функцией обеспечения безопасности

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Число зубьев
K1553.1041X10	чёрно-серый RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1553.1041X15	чёрно-серый RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1553.1041X20	чёрно-серый RAL 7021	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1553.1051X10	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1553.1051X15	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1553.1051X20	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1553.1051X25	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1553.2051X10	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2051X15	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.2051X20	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2051X25	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.2051X30	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2051X40	чёрно-серый RAL 7021	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.2061X10	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2061X15	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.2061X20	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2061X25	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.2061X30	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2061X40	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.2081X10	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2081X15	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.2081X20	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2081X25	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.2081X30	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2081X40	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.3081X20	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1553.3081X25	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1553.3081X30	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1553.3081X40	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1553.3101X20	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1553.3101X25	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1553.3101X30	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и функцией безопасности, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Число зубьев
K1553.3101X40	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1553.10484X10	ярко-красный RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1553.10484X15	ярко-красный RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1553.10484X20	ярко-красный RAL 3020	1	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1553.10584X10	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1553.10584X15	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1553.10584X20	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1553.10584X25	ярко-красный RAL 3020	1	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1553.20584X10	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20584X15	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.20584X20	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20584X25	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.20584X30	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20584X40	ярко-красный RAL 3020	2	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.20684X10	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20684X15	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.20684X20	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20684X25	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.20684X30	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20684X40	ярко-красный RAL 3020	2	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.20884X10	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20884X15	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1553.20884X20	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20884X25	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1553.20884X30	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20884X40	ярко-красный RAL 3020	2	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.30884X20	ярко-красный RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1553.30884X25	ярко-красный RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1553.30884X30	ярко-красный RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1553.30884X40	ярко-красный RAL 3020	3	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1553.31084X20	ярко-красный RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1553.31084X25	ярко-красный RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1553.31084X30	ярко-красный RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1553.31084X40	ярко-красный RAL 3020	3	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12

Указание(я) к данному товару