

Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из латуни.

Рефлектор из нержавеющей стали 1.4301.

Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).

Плоское уплотнение, внутреннее уплотнение Viton®.

Внешнее уплотнение PTFE.

Исполнение:

Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.

Указание:

Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.


Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопрозрачности и максимальной поверхностной твердости.

Благодаря радиальному и плоскому углублению уплотнение не прижимается к боковой поверхности при затягивании.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Внутреннее уплотнение
- 3) Внешнее уплотнение

Чертежи

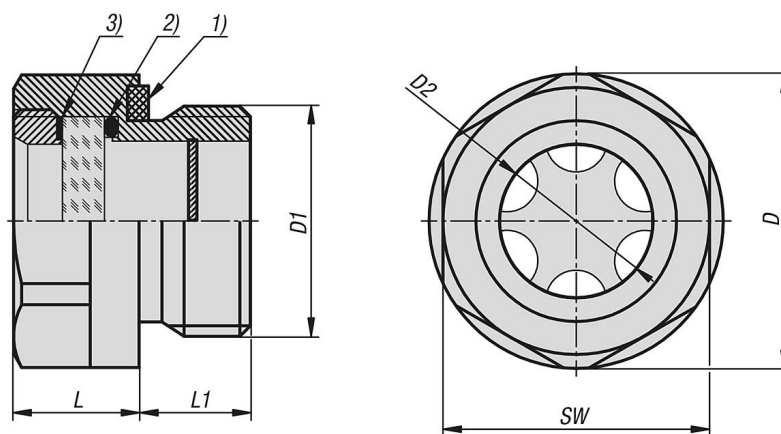

Обзор изделий

Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW	Давление макс., бар
K2179.22038	22	G3/8	10,1	10	9	19	8
K2179.25012	26	G1/2	13,8	10	10	24	8
K2179.32034	32	G3/4	19	10	10	29	8
K2179.38100	38	G1	25,1	11	11	35	8
K2179.221615	22	M16X1,5	10,1	10	9	19	8
K2179.272015	25	M20X1,5	13,8	10	10	22	8
K2179.322615	32	M26X1,5	20	10	10	29	8

Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	SW	Давление макс., бар
K2179.322715	32	M27X1,5	20	10	10	29	8
K2179.383315	38	M33X1,5	25,1	11	11	35	8