

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с частичным выдвижением с обеих сторон меньше монтажной длины. Это доступное по цене решение для перемещения выдвижных ящиков или подобных предметов с небольшим трением и высокой боковой устойчивостью. Фиксация в центральном положении. Боковые резьбовые соединения на внутренней шине заменяются опорными уголками. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Преимущества:


Выдвижение в обоих направлениях

Легкий ход

Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвигание с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Чертежи

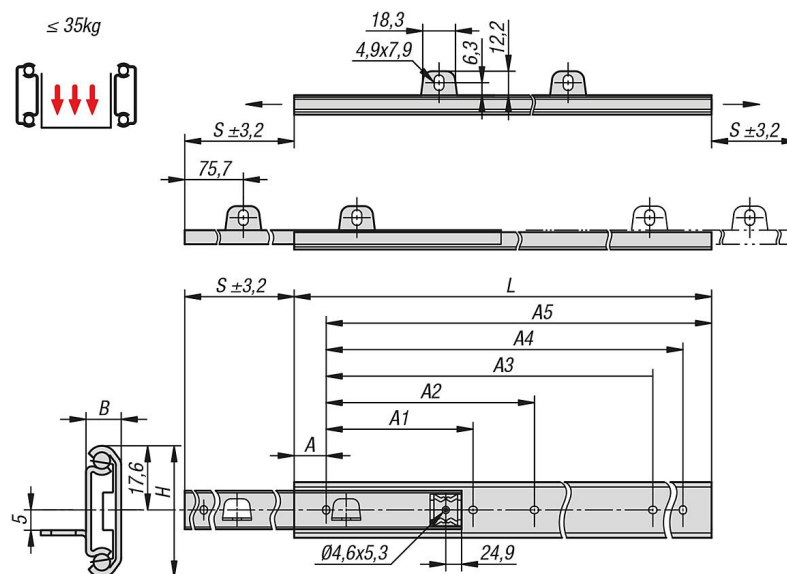

Обзор изделий

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвигание с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность для пары в кг	Вид упаковки
K2379.0305	Накладной монтаж	Стандарт	35	1 шт. = 1 пара
K2379.0356	Накладной монтаж	Стандарт	35	1 шт. = 1 пара
K2379.0406	Накладной монтаж	Стандарт	35	1 шт. = 1 пара
K2379.0457	Накладной монтаж	Стандарт	35	1 шт. = 1 пара
K2379.0508	Накладной монтаж	Стандарт	32	1 шт. = 1 пара
K2379.0558	Накладной монтаж	Стандарт	31	1 шт. = 1 пара
K2379.0610	Накладной монтаж	Стандарт	29	1 шт. = 1 пара
K2379.0660	Накладной монтаж	Стандарт	27	1 шт. = 1 пара
K2379.0711	Накладной монтаж	Стандарт	24	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Ход S	L
K2379.0305	28,9	111	-	136,4	247,7	276,1	9,5	35,3	221,5	305
K2379.0356	29,1	111	-	187,2	298,5	326,9	9,5	35,3	272,3	356
K2379.0406	28,3	111	-	136,4	349,3	377,7	9,5	35,3	297,7	406
K2379.0457	28,5	111	199,9	288,8	400,1	428,5	9,5	35,3	323,1	457
K2379.0508	28,7	111	225,3	339,6	450,9	479,3	9,5	35,3	373,9	508
K2379.0558	27,9	111	250,7	390,4	501,7	530,1	9,5	35,3	399,3	558
K2379.0610	29,1	111	276,1	441,2	552,5	580,9	9,5	35,3	424,7	610
K2379.0660	28,3	111	301,5	492	603,3	631,7	9,5	35,3	475,5	660
K2379.0711	28,5	111	326,9	542,8	654,1	682,5	9,5	35,3	500,9	711