

Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, пусковой механизм и гайка из цинкового сплава.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.

Исполнение:

Корпус хромированный, пусковой механизм хромирован или с порошковым покрытием черного цвета.
Гайка, оцинкованная.

Указание:

Устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90° и внутренним ограничителем поворота. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями). Крепежная гайка выполнена в виде заземляющей гайки с выступами.

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 101 или 1333).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычки для шпингалетов без упора, сталь K2244.

Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм

Чертежи

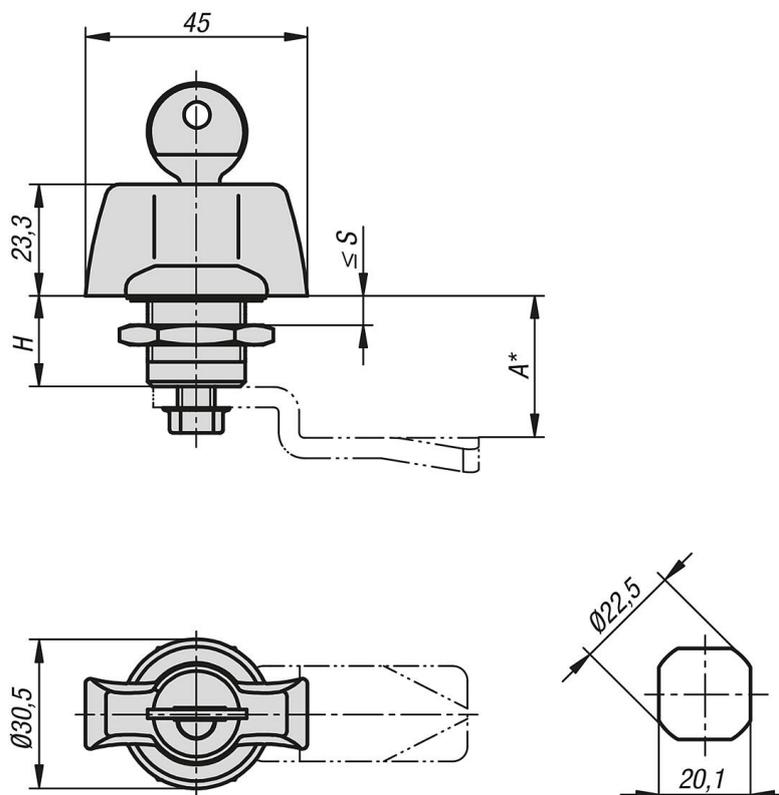

Обзор изделий

Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм

Номер заказа	Поверхность корпуса	Приведение в действие	Исполнение	H	S макс.
K2411.1181	хромированный	Рукоятка	-	18	8
K2411.2181	хромированный	Запираемая рукоятка	закрытие 101	18	8
K2411.3181	хромированный	Запираемая рукоятка	закрытие 1333	18	8
K2411.1182	с порошковым покрытием	Рукоятка	-	18	8
K2411.2182	с порошковым покрытием	Запираемая рукоятка	закрытие 101	18	8
K2411.3182	с порошковым покрытием	Запираемая рукоятка	закрытие 1333	18	8