

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정회색.

나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 불랭크한 스테인레스 스틸.

정보:

15, 35, 45 스크류 길이는
 스테인레스 스틸에서는 제공 안함.

도면

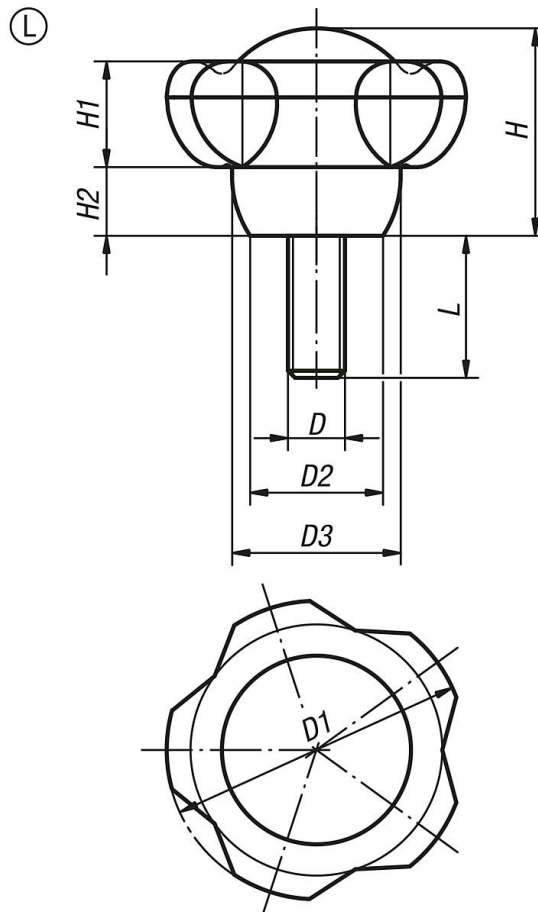

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.5010X15	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50105X15	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50106X15	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50107X15	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.5010X20	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50105X20	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50106X20	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50107X20	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.5010X25	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50105X25	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50106X25	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50107X25	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.5010X30	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50105X30	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50106X30	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50107X30	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.5010X35	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50105X35	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50106X35	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50107X35	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.5010X40	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50105X40	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50106X40	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50107X40	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.5010X45	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50105X45	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50106X45	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50107X45	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.5010X50	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50105X50	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50106X50	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50107X50	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.5010X60	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50105X60	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50106X60	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50107X60	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.5012X15	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50125X15	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50126X15	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.50127X15	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	15
K0255.5012X20	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50125X20	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50126X20	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50127X20	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.5012X25	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50125X25	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50126X25	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50127X25	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.5012X30	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50125X30	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50126X30	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50127X30	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.5012X35	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50125X35	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50126X35	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.50127X35	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	35
K0255.5012X40	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50125X40	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50126X40	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50127X40	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.5012X45	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50125X45	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50126X45	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.50127X45	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	45
K0255.5012X50	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50125X50	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50126X50	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50127X50	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.5012X60	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50125X60	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.50126X60	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50127X60	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.6310X20	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63105X20	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63106X20	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63107X20	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.6310X25	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63105X25	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63106X25	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63107X25	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.6310X30	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63105X30	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63106X30	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63107X30	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.6310X35	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63105X35	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63106X35	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63107X35	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.6310X40	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63105X40	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63106X40	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63107X40	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.6310X45	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63105X45	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63106X45	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63107X45	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.6310X50	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63105X50	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63106X50	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63107X50	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.6310X60	L	스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63105X60	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63106X60	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63107X60	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.6312X20	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63125X20	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63126X20	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63127X20	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.6312X25	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63125X25	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63126X25	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63127X25	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.6312X30	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63125X30	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63126X30	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63127X30	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.6312X35	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63125X35	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63126X35	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.63127X35	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	35
K0255.6312X40	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63125X40	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63126X40	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63127X40	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.6312X45	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63125X45	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63126X45	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.63127X45	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	45
K0255.6312X50	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63125X50	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63126X50	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63127X50	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.6312X60	L	스틸	검회색 RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63125X60	L	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63126X60	L	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63127X60	L	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.50101X20	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.501015X20	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.501016X20	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.501017X20	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50101X25	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.501015X25	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.501016X25	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.501017X25	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	25
K0255.50101X30	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.501015X30	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.501016X30	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.501017X30	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50101X40	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.501015X40	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.501016X40	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.501017X40	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50101X50	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.501015X50	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.501016X50	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.501017X50	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	50
K0255.50101X60	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.501015X60	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.501016X60	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.501017X60	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.63101X20	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.631015X20	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.631016X20	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.631017X20	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63101X25	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.631015X25	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.631016X25	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.631017X25	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	25
K0255.63101X30	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.631015X30	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.631016X30	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.631017X30	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63101X40	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.631015X40	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.631016X40	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.631017X40	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63101X50	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.631015X50	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.631016X50	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.631017X50	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	50
K0255.63101X60	L	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.631015X60	L	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.631016X60	L	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.631017X60	L	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60