

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리

정보:

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:


기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

도면

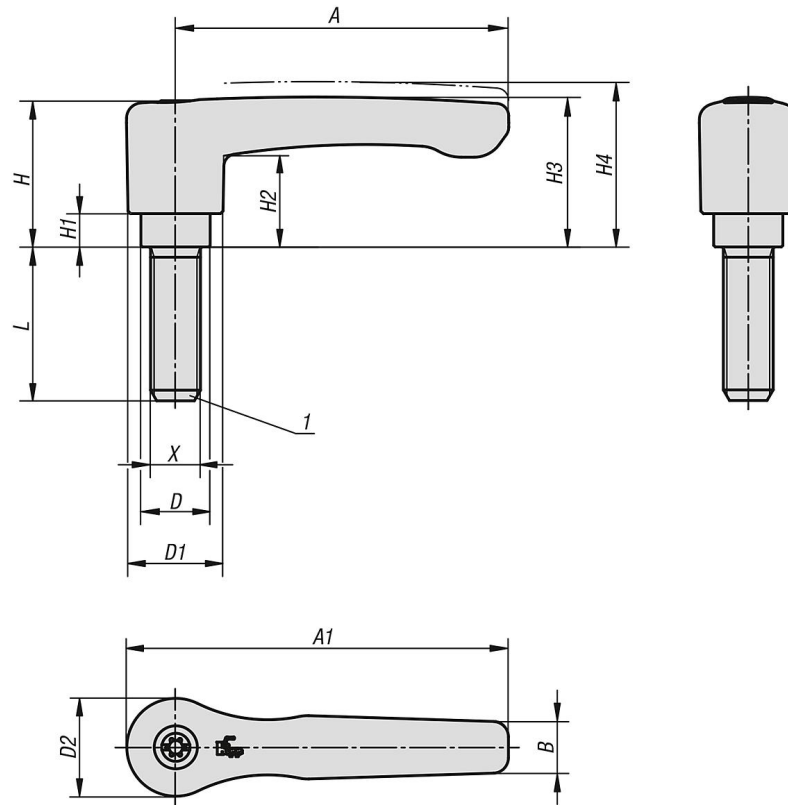

품목 요약

클램핑 레버, 평면, 수나사산 있음, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0737.2061X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2061X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2061X25	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2061X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2061X35	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2061X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2061X45	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2061X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2061X55	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2061X60	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2081X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2081X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2081X25	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2081X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2081X35	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2081X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2081X45	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2081X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2081X55	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2081X60	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2101X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2101X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2101X25	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2101X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2101X35	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2101X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인 서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0737.2101X45	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2101X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2101X55	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2101X60	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.3081X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3081X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3081X25	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3081X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3081X35	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3081X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3081X45	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3081X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3081X55	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3081X60	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.3101X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3101X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3101X25	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3101X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3101X35	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3101X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3101X45	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3101X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3101X55	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3101X60	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.206181X15	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206181X20	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206181X25	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206181X30	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206181X35	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206181X40	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206181X45	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206181X50	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206181X55	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206181X60	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208181X15	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208181X20	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208181X25	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208181X30	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208181X35	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208181X40	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208181X45	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208181X50	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208181X55	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208181X60	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210181X15	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210181X20	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210181X25	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210181X30	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210181X35	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210181X40	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210181X45	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210181X50	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210181X55	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210181X60	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308181X15	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308181X20	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308181X25	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308181X30	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308181X35	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308181X40	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308181X45	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308181X50	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0737.308181X55	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.308181X60	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.310181X15	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.310181X20	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.310181X25	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.310181X30	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.310181X35	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.310181X40	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.310181X45	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.310181X50	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.310181X55	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.310181X60	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.206182X15	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206182X20	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206182X25	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206182X30	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206182X35	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206182X40	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206182X45	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206182X50	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206182X55	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206182X60	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208182X15	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208182X20	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208182X25	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208182X30	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208182X35	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208182X40	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208182X45	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208182X50	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208182X55	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208182X60	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210182X15	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210182X20	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210182X25	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210182X30	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210182X35	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210182X40	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210182X45	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210182X50	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210182X55	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210182X60	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308182X15	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308182X20	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308182X25	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308182X30	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308182X35	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308182X40	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308182X45	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308182X50	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.308182X55	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.308182X60	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.310182X15	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.310182X20	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.310182X25	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.310182X30	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.310182X35	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.310182X40	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.310182X45	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.310182X50	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.310182X55	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.310182X60	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60

수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인 서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0737.206184X15	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.206184X20	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.206184X25	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.206184X30	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.206184X35	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.206184X40	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.206184X45	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.206184X50	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.206184X55	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.206184X60	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.208184X15	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.208184X20	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.208184X25	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.208184X30	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.208184X35	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.208184X40	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.208184X45	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.208184X50	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.208184X55	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.208184X60	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.210184X15	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.210184X20	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.210184X25	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.210184X30	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.210184X35	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.210184X40	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.210184X45	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.210184X50	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.210184X55	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.210184X60	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.308184X15	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.308184X20	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.308184X25	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.308184X30	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.308184X35	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.308184X40	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.308184X45	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.308184X50	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.308184X55	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.308184X60	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.310184X15	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.310184X20	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.310184X25	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.310184X30	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.310184X35	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.310184X40	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.310184X45	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.310184X50	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.310184X55	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.310184X60	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60