

와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

와셔, 스틸 또는 스테인레스 스틸.

표면 마무리:


스틸, 광택 처리 또는 아연 도금.

스테인레스 스틸, 광택처리.

정보:

와셔 DIN 433는 DIN 433 표준에 따라 제조된 평면 와셔입니다. 와셔는 더 넓은 영역에 하중을 분산시키고 나사 헤드나 너트가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지해줍니다.

도면

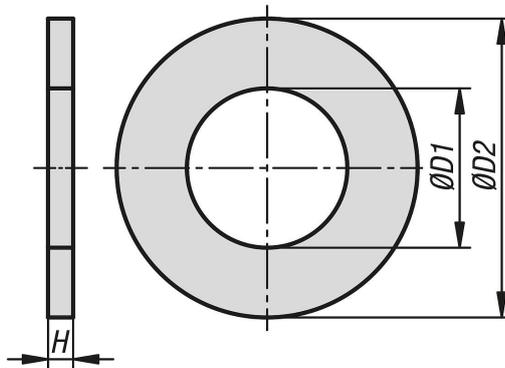

품목 요약

와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D1	D2	H	스크류용
K2099.030	스틸	자연적 마무리	3,2	6	0,5	M3
K2099.040	스틸	자연적 마무리	4,3	8	0,5	M4
K2099.050	스틸	자연적 마무리	5,3	9	1	M5
K2099.060	스틸	자연적 마무리	6,4	11	1,6	M6
K2099.080	스틸	자연적 마무리	8,4	15	1,6	M8
K2099.100	스틸	자연적 마무리	10,5	18	1,6	M10
K2099.120	스틸	자연적 마무리	13	20	2	M12
K2099.140	스틸	자연적 마무리	15	24	2,5	M14
K2099.160	스틸	자연적 마무리	17	28	2,5	M16
K2099.180	스틸	자연적 마무리	19	30	3	M18
K2099.200	스틸	자연적 마무리	21	34	3	M20
K2099.031	스틸	아연 도금	3,2	6	0,5	M3
K2099.041	스틸	아연 도금	4,3	8	0,5	M4
K2099.051	스틸	아연 도금	5,3	9	1	M5
K2099.061	스틸	아연 도금	6,4	11	1,6	M6
K2099.081	스틸	아연 도금	8,4	15	1,6	M8
K2099.101	스틸	아연 도금	10,5	18	1,6	M10
K2099.121	스틸	아연 도금	13	20	2	M12
K2099.141	스틸	아연 도금	15	24	2,5	M14
K2099.161	스틸	아연 도금	17	28	2,5	M16
K2099.181	스틸	아연 도금	19	30	3	M18
K2099.201	스틸	아연 도금	21	34	3	M20

와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	D1	D2	H	스크류용
K2099.1030	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	3,2	6	0,5	M3
K2099.1040	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	4,3	8	0,5	M4
K2099.1050	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	5,3	9	1	M5
K2099.1060	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	6,4	11	1,6	M6
K2099.1080	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	8,4	15	1,6	M8
K2099.1100	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	10,5	18	1,6	M10
K2099.1120	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	13	20	2	M12
K2099.1140	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	15	24	2,5	M14
K2099.1160	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	17	28	2,5	M16
K2099.6030	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	3,2	6	0,5	M3
K2099.6040	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	4,3	8	0,5	M4
K2099.6050	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	5,3	9	1	M5
K2099.6060	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	6,4	11	1,6	M6
K2099.6080	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	8,4	15	1,6	M8
K2099.6100	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	10,5	18	1,6	M10
K2099.6120	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	13	20	2	M12
K2099.6160	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	17	28	2,5	M16
K2099.6180	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	19	30	3	M18
K2099.6200	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	21	34	3	M20