


수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 - inch 품목 설명/제품 이미지



INCH
Parts



들어올려
잠금 해제

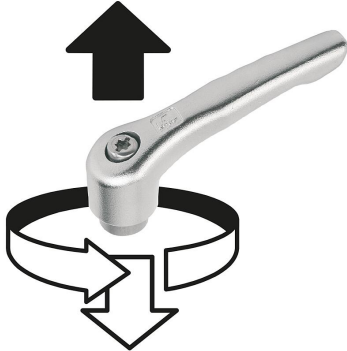

설명

재질:

그립 레버 정밀 캐스트 .
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.


요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

도면

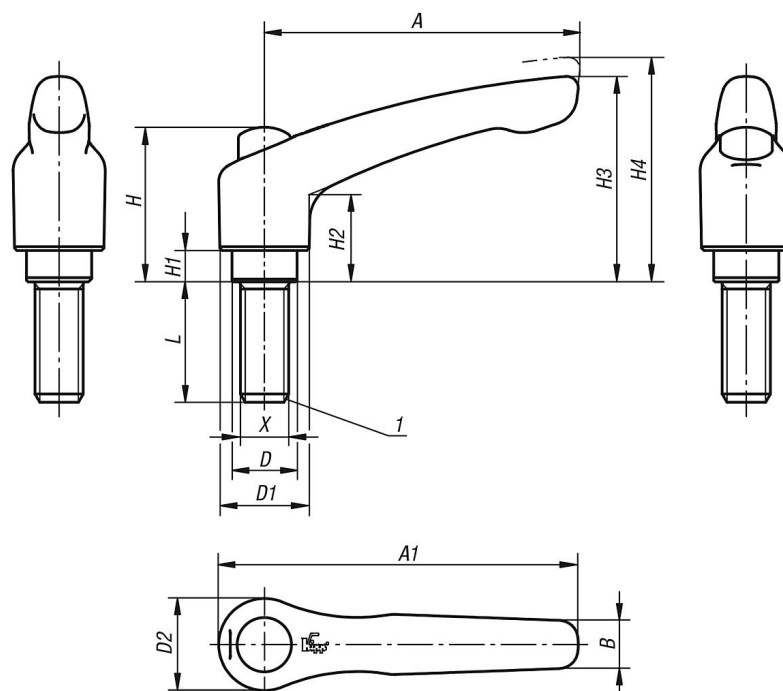

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 - inch

품목 요약

수나사 보호 캡 스테인레스 스틸 클램프 레버

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0124.92A2X15	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	15
K0124.92A2X20	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A2X25	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A2X30	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A2X40	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A2X50	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A2X60	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.92A3X15	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	15
K0124.92A3X20	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A3X25	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A3X30	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A3X40	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A3X50	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A3X60	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.92A4X20	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A4X25	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A4X30	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A4X40	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A4X50	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A4X60	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.93A3X20	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	20
K0124.93A3X25	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	25
K0124.93A3X30	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	30
K0124.93A3X40	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	40
K0124.93A3X50	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	50
K0124.93A3X60	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	60
K0124.93A4X20	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	20
K0124.93A4X25	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	25
K0124.93A4X30	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	30
K0124.93A4X40	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	40
K0124.93A4X50	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	50
K0124.93A4X60	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	60