

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма E, прямоугольный**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Сталь оцинкованная, хромированная или матовая латунированная.

Нержавеющая сталь, матовая полированная.


Указание:

Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Указание на чертеже:

- 1) Оба ролика длинного колена, сварные
- 2) Пресс-масленка
- 3) Фиксированный штифт

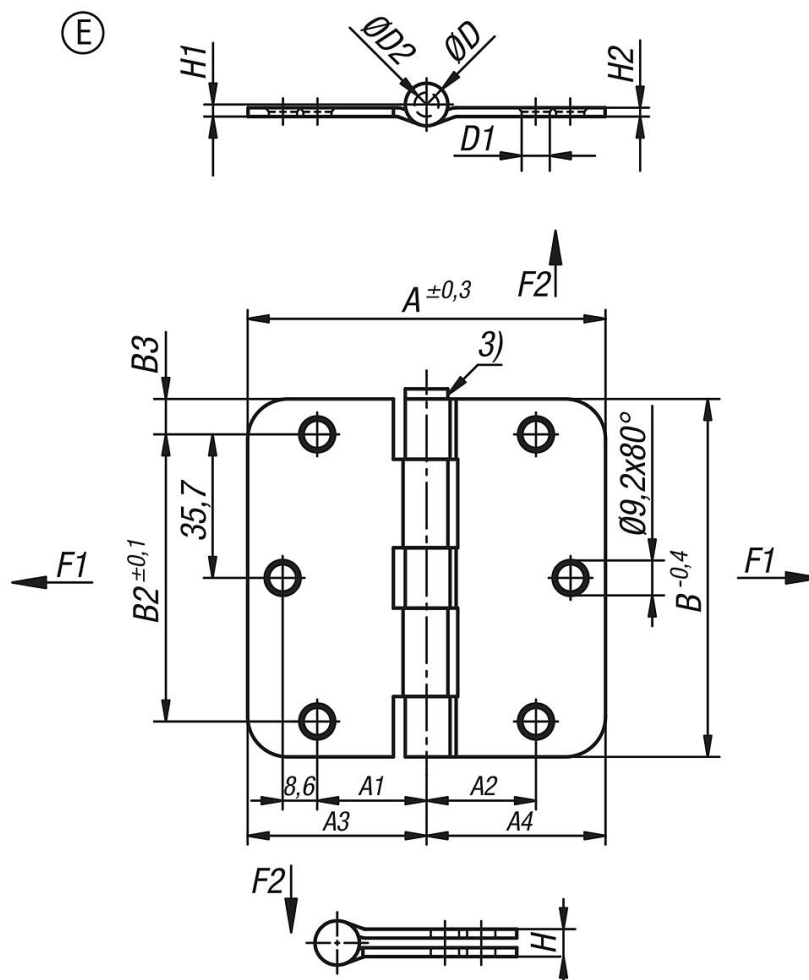

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3
K1347.074404427272	E	прямоугольный	Сталь	хромированный	89	27,2	27,2	44,5	44,5	89	71,4	8,8
K1347.074404427273	E	прямоугольный	Сталь	-	89	27,2	27,2	44,5	44,5	89	71,4	8,8

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.074404427272	10,6	7	6	6	3	2,2
K1347.074404427273	10,6	7	6	6	3	2,2