


## Зажимы клиновидные из стали, форма В, плоскости зажима рифленые

### Описание товара/фотография продукта

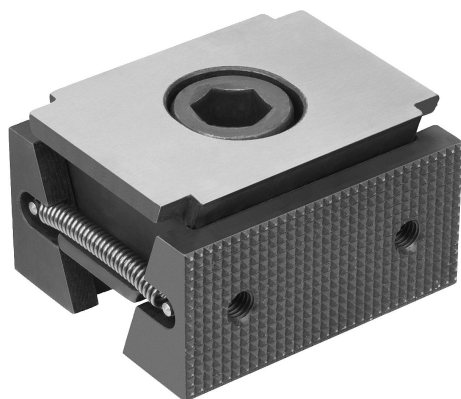

### Описание

#### Описание продукта:

По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.

Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.

Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.

При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.

За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.

Ход смещения: M12 =  $\pm 1,0$  мм, M16 =  $\pm 1,5$  мм.

#### Материал:

Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.

#### Исполнение:

Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.

#### Указание:


Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.

#### Объем поставки:

Клиновой зажим.

Крепежный болт.

### Чертежи

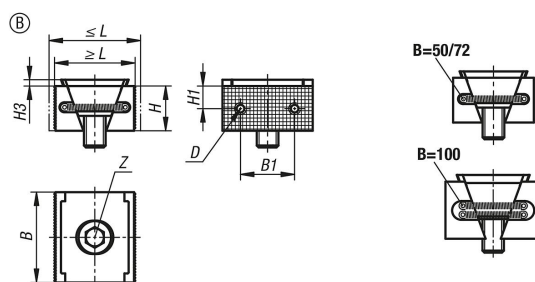

### Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | Тип формы | L<br>мин. | L<br>макс. | B   | H    | B1 | H1   | H3  | D<br>внутренняя<br>резьба | Z<br>Винт с цилиндрической<br>головкой DIN 912 | Зажимное<br>усилие<br>макс., кН | Момент<br>затяжки<br>макс. Нм |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|-----|------|----|------|-----|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| K1748.0500212 | B     | рифлёный  | 44,5      | 50,5       | 50  | 25   | 30 | 12,5 | 3,5 | M5                        | M12x25                                         | 30                              | 85                            |
| K1748.0720212 | B     | рифлёный  | 61        | 68         | 72  | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6                        | M12X40                                         | 30                              | 85                            |
| K1748.0720216 | B     | рифлёный  | 61        | 68         | 72  | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6                        | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1748.1000216 | B     | рифлёный  | 71,5      | 81,5       | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5   | M8                        | M16X40                                         | 50                              | 150                           |

