

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из высокопрочного алюминия.
Осевой палец и упорная тяга из стали.

Исполнение:


Корпус анодированный в синий и черный цвет.
Осевой палец и упорная тяга вороненые.

Указание:

Упор для заготовки с интегрированным магнитом служит, в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках и при выполнении монтажных работ. Он примагничивается к любым магнитным поверхностям, например, в тисках, измерительных приспособлениях, сверлильных и фрезерных станках. После зажима заготовок упор можно просто снять и обеспечить таким образом свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям.

Чертежи

A

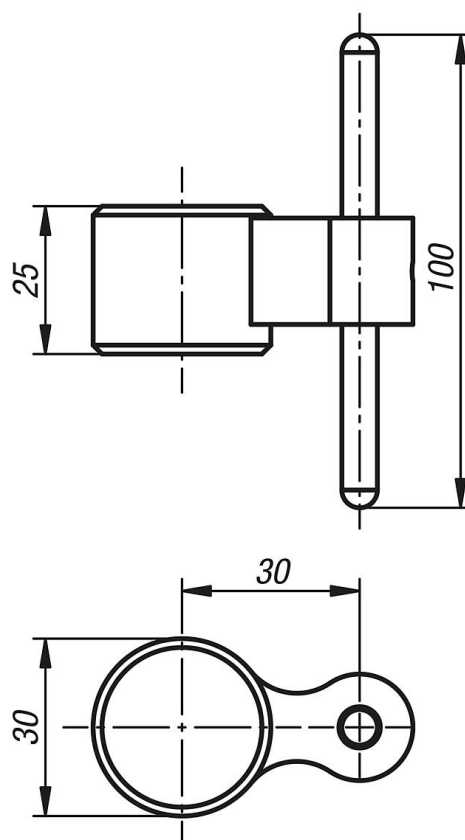

Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Сила сцепления, Н
K2043.1	A	стандартный	200