

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Сталь, нержавеющая сталь A2 и алюминий.

Указание:

Длинные петли, также известные как рояльные петли, обеспечивают качественное решение для различных вариантов применения и поставляются в вариантах со сверлением и без сверления. Изготовленные из стали, нержавеющей стали или алюминия, эти петли обеспечивают отличное сочетание прочности и универсальности.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и продолжительный срок службы без признаков износа. Просверленные варианты облегчают монтаж и обеспечивают быстрое крепление, в то время как варианты без сверления создают разнообразные возможности при размещении.

Чертежи

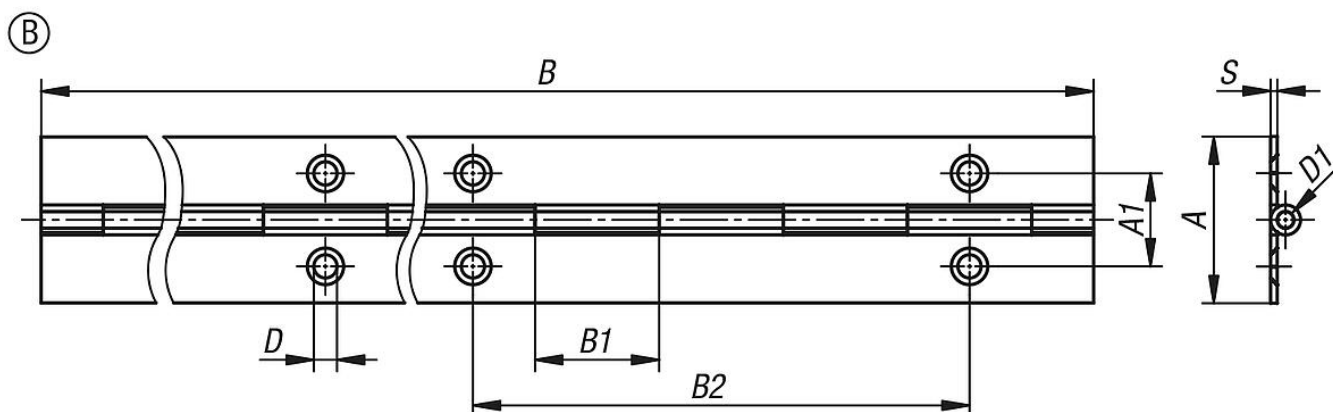

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Материал компонента	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	Ключ из стали
K2161.1002008	В	с отверстием	Сталь	Сталь	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102008	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	1.4301
K2161.1002508	В	с отверстием	Сталь	Сталь	25	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102508	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	25	14	2040	15	60	3,6	2	0,8	1.4301
K2161.1003008	В	с отверстием	Сталь	Сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	0,8	-
K2161.1003010	В	с отверстием	Сталь	Сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	-
K2161.1103010	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	1.4301
K2161.1003510	В	с отверстием	Сталь	Сталь	35	19,5	2040	15	60	4,5	2	1	-
K2161.1004012	В	с отверстием	Сталь	Сталь	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	-
K2161.1104012	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	1.4301
K2161.1104015	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	40	22,7	2040	15	60	4	4	1,5	1.4301
K2161.1005012	В	с отверстием	Сталь	Сталь	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	-
K2161.1105012	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	1.4301
K2161.1106020	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	60	35	2040	30	60	4	6	2	1.4301
K2161.1108030	В	с отверстием	нержавеющая сталь A2	нержавеющая сталь	80	35	2000	40	60	5,2	6	3	1.4301

