



# Техническое указание для пружинных шарниров

Направление раскрытия пружинных шарниров в зависимости от типа пружины:

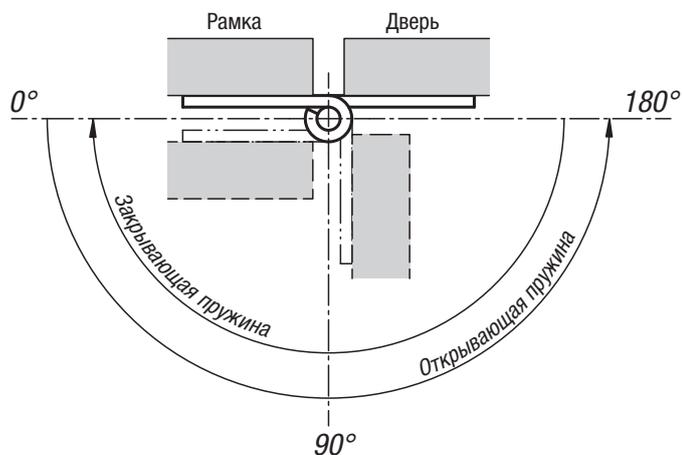

Увеличение крутящего момента пружинных шарниров в зависимости от углового положения:

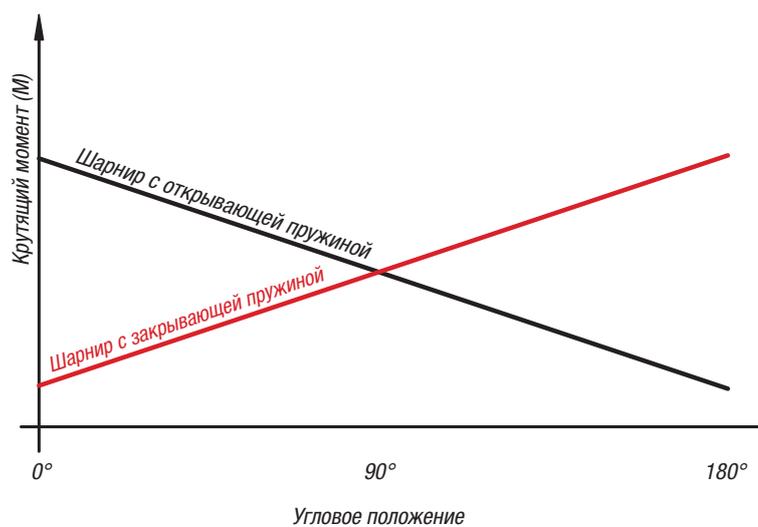

M: крутящий момент шарнира в различных положениях.


M(0°): крутящий момент для параллельно выровненных фланцев.

M(90°): крутящий момент для лопаток, выровненных под 90°.

M(180°): крутящий момент для лопаток, выровненных под 180°.

# Техническое указание для пружинных шарниров

Шарниры с досылающей пружиной

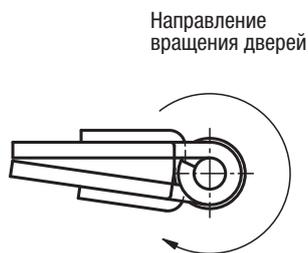


Шарниры с открывающей пружиной





## Монтаж и направление раскрытия следующих элементов:

Накладное монтажное положение:

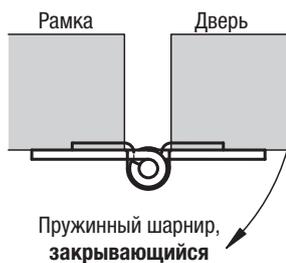

Утопленное монтажное положение:

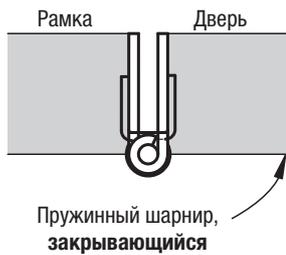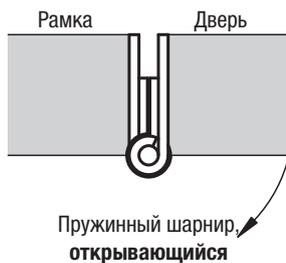

Стрелка показывает направление поворота шарнира под действием пружины.