

Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной ручьяткой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Крепежные винты M2,5 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Вариант монтажа 1 для плит толщиной 6-12 мм.

Вариант монтажа 2 для плит толщиной > 12 мм.

При использовании тонких плит (менее 11 мм) нижняя поверхность крепежной плиты выступает над поверхностью тонкой плиты.

Монтаж:





При монтаже обратите внимание на положение крепежной плиты относительно зажимного поворотного ригеля.

Указание на чертеже:

- 1) Вариант монтажа 1
- 2) Вариант монтажа 2
- 3) Плита
- 4) Подходит для крепежных болтов (с потайной головкой) M2,5

Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой

Чертежи

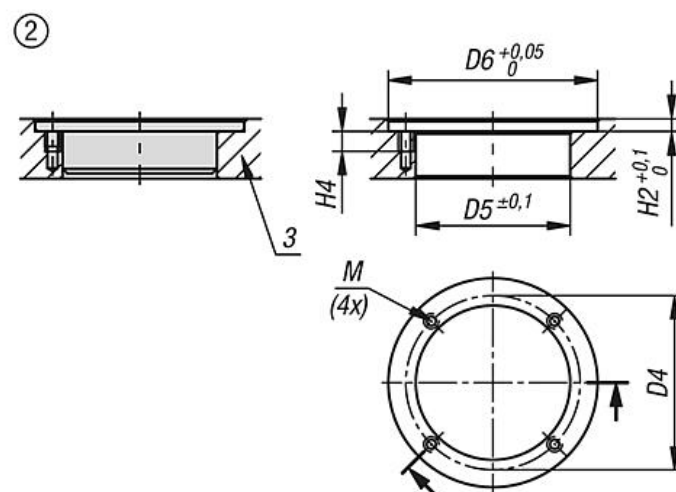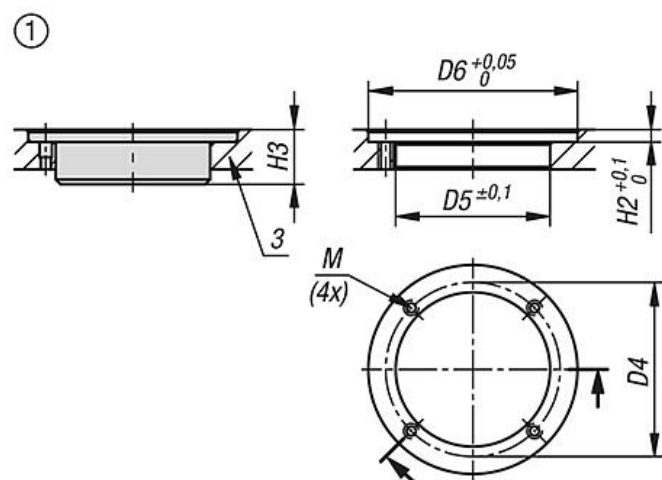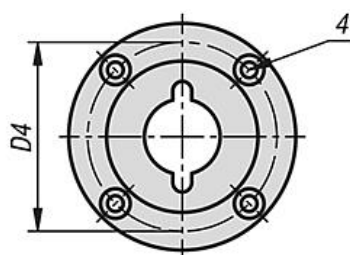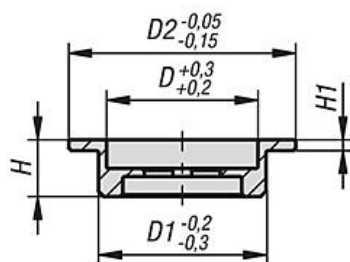

Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой**Обзор изделий****Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой**

Номер заказа	D	D1	D2	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	H4	M
K2327.12831	28	31	42	35	31	42	10,5	2	2,5	11	4	M02,5

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Исполнение 2	Тип формы
K2327.12831	Крепежные Плиты	-	-	-