

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с наружной резьбой, серый

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.

Эластомер натуральный каучук, средняя твердость, 57° по Шору А.

#### Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Натуральный каучук, серый.

#### Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.


#### Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

#### По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

### Чертежи

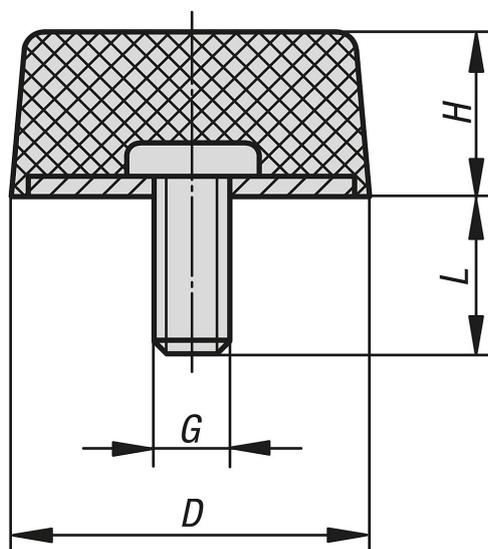

### Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с наружной резьбой, серый

Номер заказа	D	H	G	L
K2338.02501757	25	17	M6	18
K2338.02502057	25	20	M6	18
K2338.03001557	30	18	M8	20
K2338.03002057	30	20	M8	20
K2338.03002757	30	27	M8	20
K2338.03503057	35	30	M8	23

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с наружной резьбой, серый

Обзор изделий

Номер заказа	D	H	G	L
K2338.04003057	40	30	M8	23
K2338.05001857	50	18	M10	28
K2338.05002257	50	22	M10	28
K2338.05003057	50	30	M10	28
K2338.07502857	75	28	M12	37