

Interruptores de posição

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

Os interruptores de posição são usados para monitorar a posição de portas de segurança com dobradiças, abas de segurança e tampas de segurança. O monitoramento do dispositivo de proteção ocorre diretamente na dobradiça. O ângulo de comutação nas versões universais pré-ajustadas é regulável livremente em toda a faixa de trabalho. Um elemento auxiliar de montagem facilita o alinhamento rápido em portas e colunas.

As dobradiças adicionais possuem o mesmo design e dimensões que os interruptores de posição.

Material:

Carcaça Zamak.

Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.

Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.

Contatos prata/níquel liga.

Indicação:

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário e deve ser avaliada caso a caso.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Dados técnicos:

Consulte Downloads, Indicação técnica.

Montagem:

4 x parafusos de cabeça cilíndrica M6 DIN 7984 ou ISO 4762

Torque de aperto 4,3 Nm

As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.

Vantagens:

- Adequado para proteção em abas oscilantes.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.


Acessórios:

Para a forma A:


Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de parafuso K1498.

Interruptores de posição

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

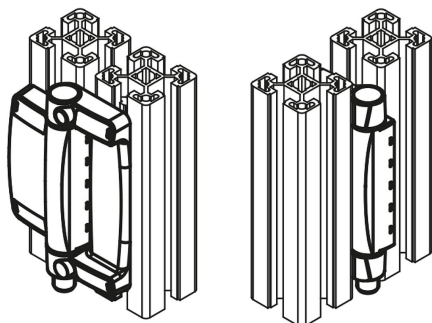

Desenhos

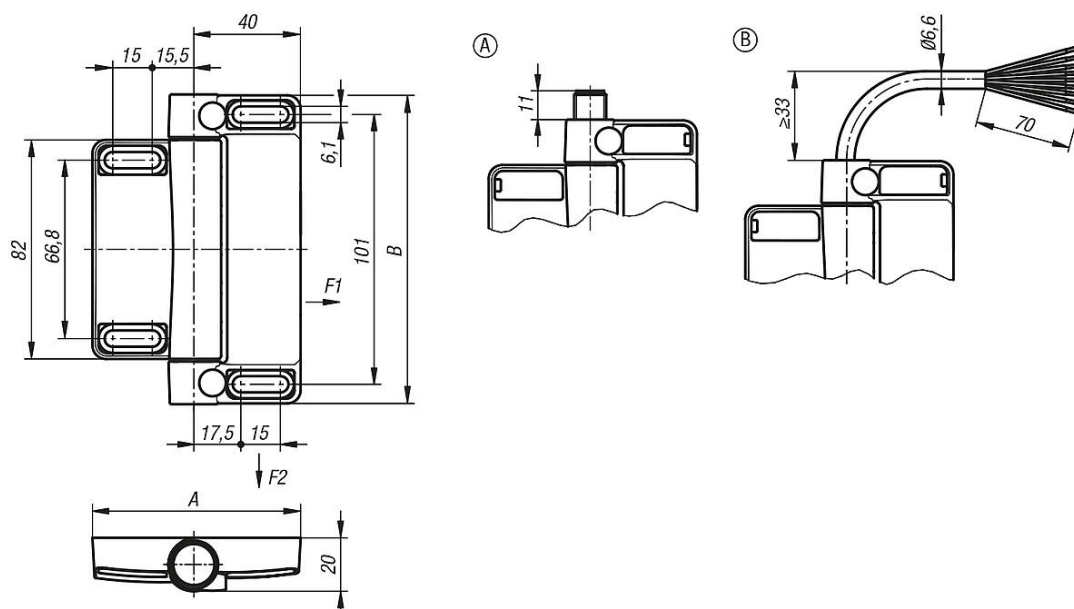

Visão geral dos artigos

Interruptores de posição

Código do artigo	Denominação	Forma	A	B	Pré-ajuste	Contatos	Tipo de conexão	Posição da ligação	F1 N	F2 N
K1499.78116111	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	A	78	116	montagem externa	1F / 2A	conector	abaixo	5000	5000
K1499.78116112	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	A	78	116	montagem externa	1F / 2A	conector	acima	5000	5000
K1499.78116211	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	A	78	116	universal	1F / 2A	conector	abaixo	5000	5000
K1499.78116212	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	A	78	116	universal	1F / 2A	conector	acima	5000	5000
K1499.781161121	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	B	78	116	montagem externa	1F / 2A	condutor	abaixo	5000	5000
K1499.781161122	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	B	78	116	montagem externa	1F / 2A	condutor	acima	5000	5000
K1499.781162121	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	B	78	116	universal	1F / 2A	condutor	abaixo	5000	5000
K1499.781162122	Dobradiça Com Intertravamento De Segurança	B	78	116	universal	1F / 2A	condutor	acima	5000	5000
K1499.78116	Dobradiça Adicional	-	78	116	-	-	-	-	5000	5000

