

Parafusos de fixação

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Parafuso de tensão em aço temperado.

Anel de aperto em latão.

Versão:

Parafuso de tensão brunido.

Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.


Indicação:

Os pinos de fixação podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas coordenadas. A estreita classe de tolerância (js6) na altura garante a fixação paralela à mesa.

A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.

Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.

Desenhos

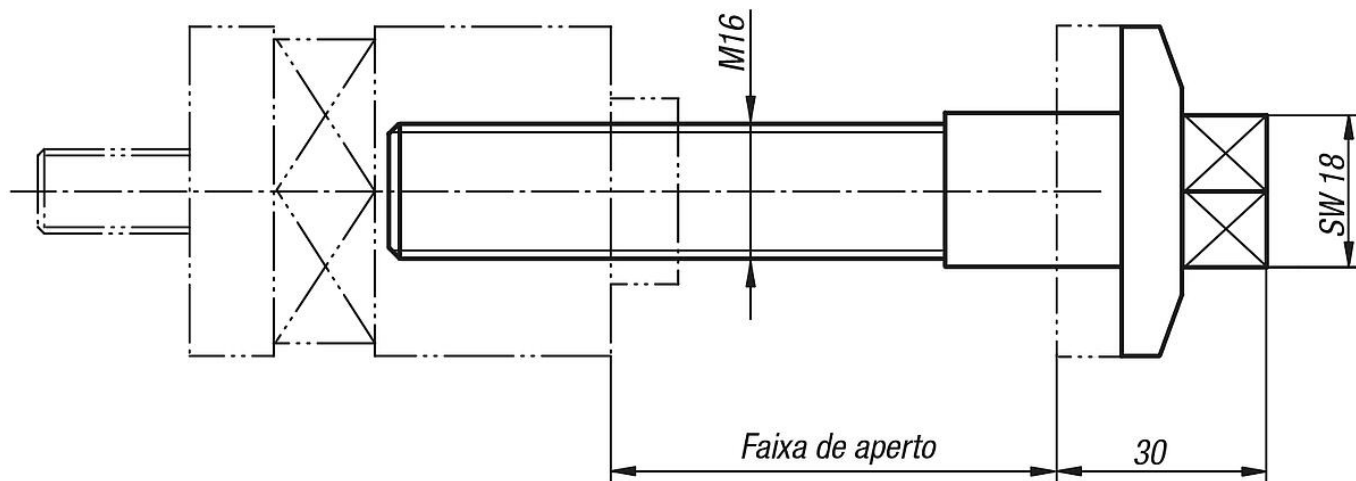

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Faixa de aperto
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87

