

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма В, сквозное отверстие



Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Алюминий.


Исполнение:

гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.

Чертежи



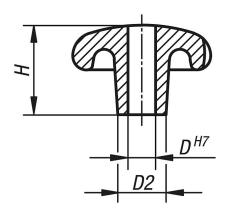

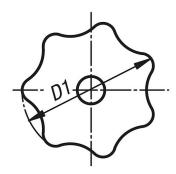

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	Н
K0149.24008	В	гладко отшлифованные	8	40	14	25
K0149.25010	В	гладко отшлифованные	10	50	18	32
K0149.26312	В	гладко отшлифованные	12	63	20	40
K0149.28016	В	гладко отшлифованные	16	80	25	50
K0149.240082	В	полированный	8	40	14	25
K0149.250102	В	полированный	10	50	18	32
K0149.263122	В	полированный	12	63	20	40
K0149.280162	В	полированный	16	80	25	50