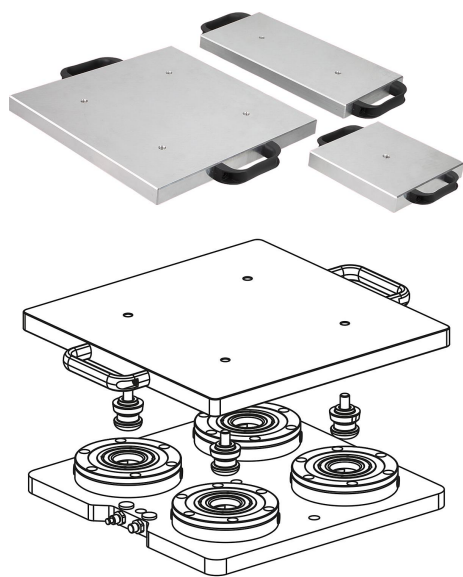


UNILOCK сменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой
Описание товара/фотография продукта

Описание
Материал:

Высокопрочный алюминий.


Указание:

Сменные поддоны подходят для быстрой замены приспособлений на опорных плитах нулевой точки.

Двухсторонняя шлифовка, стандартный размер шаблона затяжных болтов 200 мм. С натяжными болтами и ручками.

По запросу:

Дополнительные шаблоны и специальные размеры.

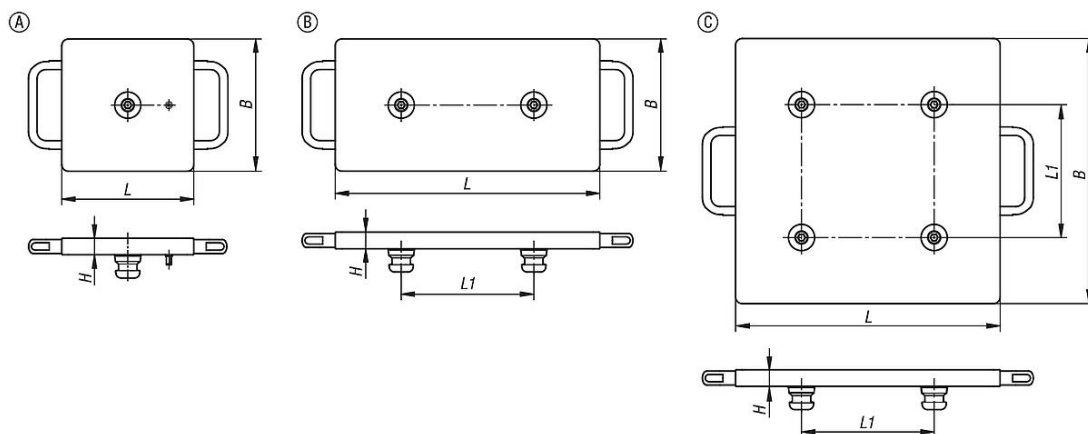Чертежи

Обзор изделий
UNILOCK сменные поддоны для системы зажима с нулевой точкой

Номер заказа	Форма	B	H	L	L1	Примерный вес, кг
K1218.1000200200	A	199	25	199	-	2,95
K1218.2200200200	B	199	25	399	200	6,02
K1218.4200400400	C	399	25	399	200	11,88