

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

ПВХ.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Кромочные защитные профили предназначены для сглаживания острых краев, облицовки и декорирования кромок листового металла. При этом нет необходимости в дополнительных этапах обработки.


Монтаж:

Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется угловой защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.


По запросу:

Другие варианты длины.

Минимальный радиус изгиба:

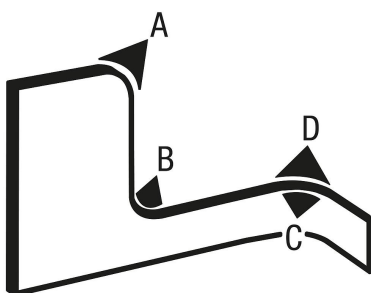

Чертежи

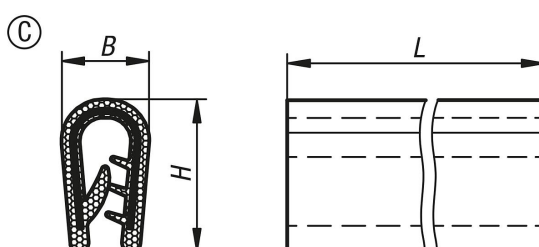

Защитные профили для кромок со встроенным стальным обжимным хомутом, форма C

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B	H
K1367.217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8