


Зажимные рычаги из пластмассы, визуально обнаруживаемые, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

VD



Вывод из зацепления
путем нажатия

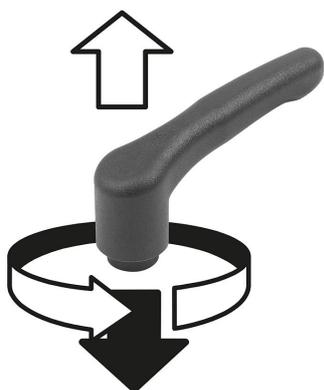

Описание

Описание продукта:

Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.

Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.

Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.

Применение:

- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Упаковочная промышленность

Диапазон температур:

от -20 до +100 °C.

Преимущества:


Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

Указание на чертеже:

- 1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из пластмассы, визуально обнаруживаемые, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Чертежи

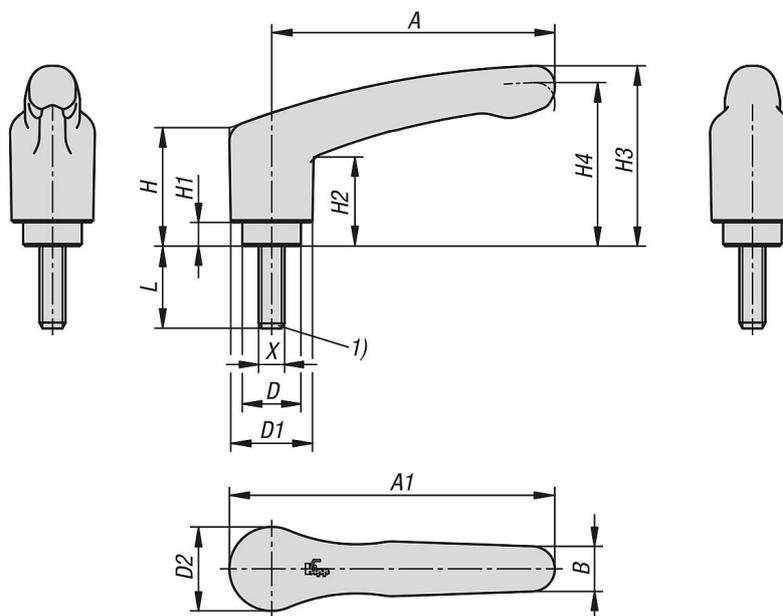

Обзор изделий

Зажимная рукоятка из пластмассы, визуально обнаруживаемая, с наружной резьбой

Номер заказа	Цвет основы	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Число зубьев
K1743.13206X20	синий ультрамариновый RAL 5002	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.13206X25	синий ультрамариновый RAL 5002	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1743.13208X20	синий ультрамариновый RAL 5002	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1743.13208X40	синий ультрамариновый RAL 5002	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12