

Буферы, резина, тип TP, буфер двери

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 60 А.

Указание:

Резиновые буферы для навинчивания. Также могут применяться в качестве приборных опор.

В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.

По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

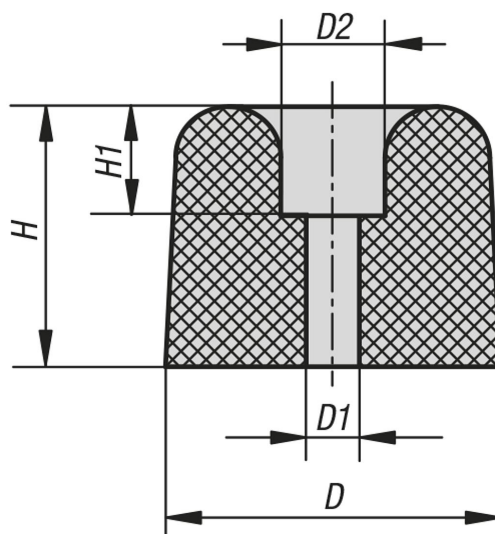

Обзор изделий

Буферы, резина, тип TP, буфер двери

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1
K1931.02601560	26	4	12	15	9
K1931.03002260	30	7	11	21	5
K1931.03503060	35	8	17	30	10
K1931.04003560	40	7	20	35	8

