

## Угловые распорки 90° Ø30, тип I

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

#### Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

#### Указание:

Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для повышения жесткости двух профильных труб. Идеальное решение для каркасных конструкций и диагональных распорок для придания жесткости конструкциям. Благодаря двум половинам параллельных соединителей угловой распоркой также можно дооснащать существующие конструкции для их усиления.

#### Объем поставки:


2 половины угловых распорок 90°.

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, оцинкованные.

2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

### Чертежи

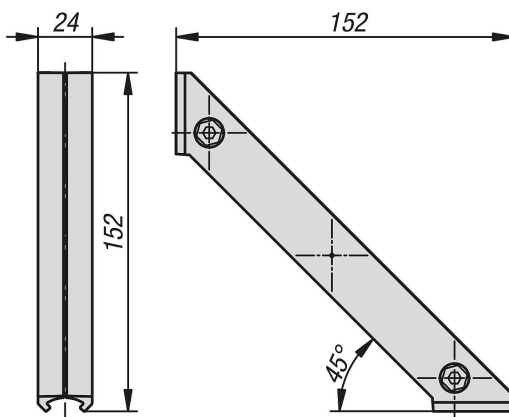

### Обзор изделий

#### Угловые распорки 90° Ø30, тип I

| Номер заказа | Профиль | ЭСР<br>электростатический<br>разряд | Подходящий<br>чехол<br>KIPP |
|--------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| K1985.30     | Ø30     | да                                  | K1990.302                   |

