

Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для вариативного крестовидного соединения. Шаровой крестовидный соединитель поворачивается на 180°. Благодаря этому он подходит для соединений в любом пространственном положении. Он обеспечивает прочное соединение перекрещивающихся профильных труб. Благодаря шару, расположенному в шаровом подпятнике, соединитель поворачивается в нужное положение и фиксируется всего одним винтом.

Шаровым крестовидным соединителем также можно дооснащать существующие конструкции для их усиления или расширения.

Объем поставки:

2 половины шарового соединителя, шаровая головка.


2 половины шарового соединителя, шаровой подпятник.

2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованные.

2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи

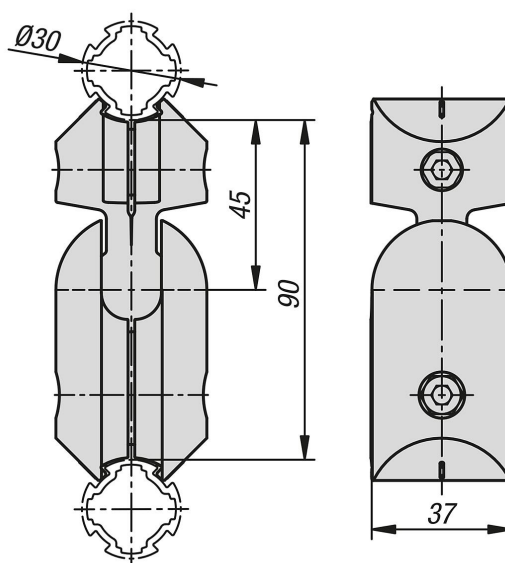

Обзор изделий

Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I с защитой от проворачивания**Обзор изделий****Шаровой крестовидный соединитель Ø30, тип I, с защитой от проворачивания**

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1988.30	Ø30	да	K1990.301